



チー

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)
SLHPT(15~50)

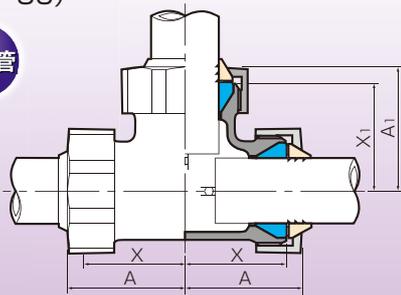

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)
KHPT(15~50)

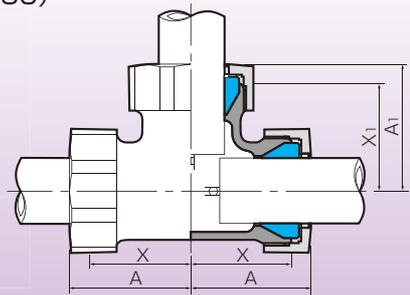


単位:mm

呼び (A)	端面~中心間寸法					
	X	(約)A		X1	(約)A1	
		ハイパワーロック	ハイパワージョイント		ハイパワーロック	ハイパワージョイント
15	36	46	42	39	47.5	45
20	41	51	47	44	52.5	50
25	46	57	54	50	60.5	58
32	53	64	61	57	67.5	65
40	59	71.5	67	63	73.5	71
50	67	80	75.5	71	81.5	79.5


ナット寸法はソケットと共通です。

おねじソケット

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)
SLHPMS(15~80)

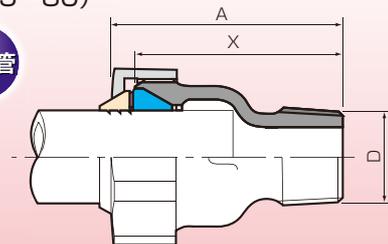

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)
KHPMS(15~80)

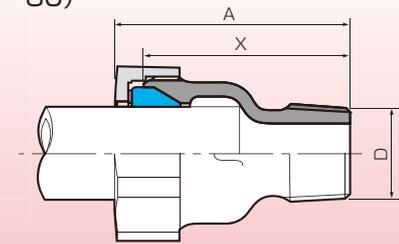

単位:mm


呼び (A)	管用ねじ D	端面~端面間寸法				呼び (A)	管用ねじ D	端面~端面間寸法			
		X	(約)A		X			(約)A			
			ハイパワーロック	ハイパワージョイント				ハイパワーロック	ハイパワージョイント		
15	R1/2	55	63.5	61	40	R1 1/2	75	85.5	83		
20	R3/4	60	68.5	66	50	R2	80	90.5	88.5		
25	R1	65	75.5	73	65	R2 1/2	85	97.5	94.5		
32	R1 1/4	70	80.5	78	80	R3	90	102.5	99.5		

ナット寸法はソケットと共通です。


呼び(A) 65と80は、鋼管用のみです。

めねじソケット

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)
SLHPFS(15~50)

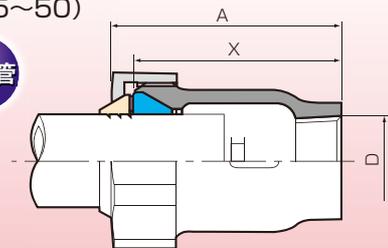

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)
KHPFS(15~50)

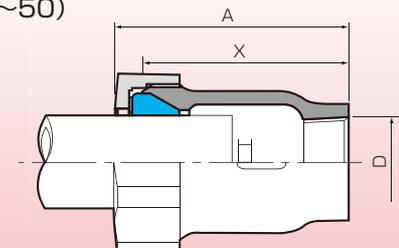

単位:mm

呼び (A)	管用ねじ D	端面~端面間寸法				呼び (A)	管用ねじ D	端面~端面間寸法			
		X	(約)A		X			(約)A			
			ハイパワーロック	ハイパワージョイント				ハイパワーロック	ハイパワージョイント		
15	Rc1/2	58	66.5	64	32	Rc1 1/4	65	75.5	73		
20	Rc3/4	60	68.5	66	40	Rc1 1/2	70	80.5	78		
25	Rc1	65	75.5	73	50	Rc2	70	80.5	78.5		

ナット寸法はソケットと共通です。