


### めねじチー


ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)  
SLHPFT(15~80)

- 鋼管
- 塩ビ管
- ポリ管

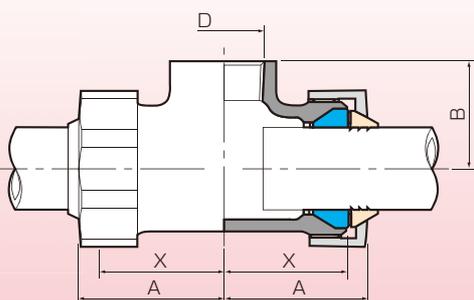

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)  
KHPFT(15~80)

- 鋼管
- 塩ビ管

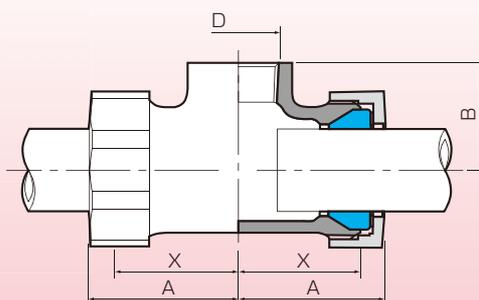

単位:mm


呼び (A)	管用ねじ D	端面~中心間寸法			
		B	X	(約)A	
ハイパワーロック	ハイパワージョイント				
15	Rc1/2	30	40	48.5	46
20	Rc3/4	35	40	48.5	46
25	Rc1	40	45	55.5	53
32	Rc1 1/4	45	50	60.5	58
40	Rc1 1/2	50	55	65.5	63
50	Rc2	60	60	70.5	68.5
65	Rc2 1/2	70	80	92.5	59.5
80	Rc3	80	85	97.5	94.5

ナット寸法はソケットと共通です。呼び(A) 65と80は、鋼管用のみです。

### 径違いめねじチー


ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)  
SLHPRFT(20×15~80×50)

- 鋼管
- 塩ビ管
- ポリ管

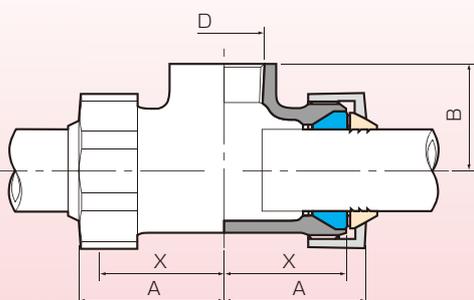

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)  
KHPRFT(20×15~80×50)

- 鋼管
- 塩ビ管

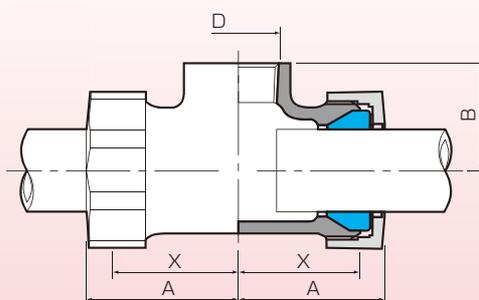

単位:mm

呼び (A)	管用ねじ D	端面~中心間寸法			
		B	X	(約)A	
ハイパワーロック	ハイパワージョイント				
20×15	Rc1/2	35	40	48.5	46
25×15	Rc1/2	36	41	51.5	49
25×20	Rc3/4	40	45	55.5	53
32×15	Rc1/2	40	43	53.5	51
32×20	Rc3/4	42	46	56.5	54
32×25	Rc1	45	50	60.5	58
40×15	Rc1/2	44	46	56.5	54
40×20	Rc3/4	46	49	59.5	57
40×25	Rc1	48	52	62.5	60
40×32	Rc1 1/4	50	55	65.5	63
50×15	Rc1/2	50	48	58.5	56.5
50×20	Rc3/4	52	51	61.5	59.5
50×25	Rc1	54	54	64.5	62.5
50×32	Rc1 1/4	57	58	68.5	66.5
50×40	Rc1/2	60	60	70.5	68.5
65×50	Rc2	70	80	92.5	59.5
80×50	Rc2	77	85	97.5	94.5

ナット寸法はソケットと共通です。  
呼び(A) 65×50と80×50は、鋼管用のみです。