


10Kタイプ

製品略号 **M10KSS**

10Kタイプ

仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	
弁座輪	SUS403	
ハンドル車	SCMB340	色:青
ガスケット	H1215	
パッキン	H350+H2200	

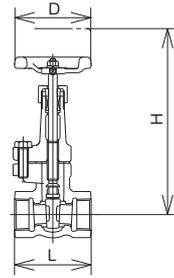

呼径(B)	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
L	65	75	80	90	100	110
H	165	165	190	224	258	290
D	80	80	80	100	120	120


接続部規格 JIS B 0203

製品略号 **M10KFS**

10Kタイプ

仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	
弁座輪	SUS403	
ハンドル車	FCMB340	色:青
ガスケット	H1215	
パッキン	H350+H2200	

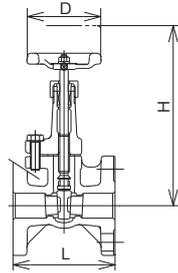

呼径(A)	10	15	20	25	32	40	50
L	90	90	100	110	120	130	140
H	165	165	170	190	224	258	290
D	80	80	80	80	100	120	120


部:JV4-4適合。接続部規格:JIS B 2239 10K FF

製品略号 **M10KFSO**

10Kタイプ

仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	呼径40~65A
	SUS403	呼径80~200A
	S28C	13Crステンレス溶着 呼径250・300A
弁座輪	SUS403	
ハンドル車	FCD450	色:青
ガスケット	H1215	
パッキン	H350+H2200	

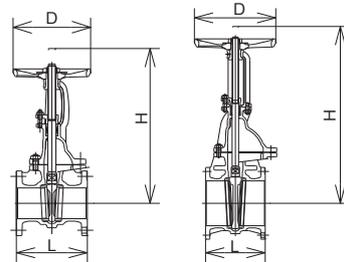

呼径(A)	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356
H	315	360	425	480	580	675	780	985	1195	1410
D	160	180	180	224	250	300	300	315	450	560


部:JV4-5適合。接続部規格:JIS B 2239 10K FF

製品略号 **D10KFSO**

10Kタイプ

仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCPH2	13Crステンレス溶着
弁座輪	S28C	ハードフェーシング
ハンドル車	FCD450	色:青
ガスケット	H1215	
パッキン	H350+H2200	

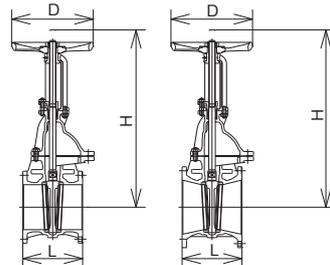

呼径(A)	350	400	450	500
L	381	406	432	457
H	1610	1855	1610	1855
D	630	710	630	710

接続部規格 JIS B 2239 注)450,500A レデューストポア 10K FF

10Kタイプ

仕切弁