

10Kタイプ


製品略号 **M10KSC**

10Kタイプ

逆止め弁(リフト式) ねじこみ形

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	SCS1	
弁体	SUS403	
弁座輪	SUS403	
ガスケット	H1215	

△ふた上面:刻印なし(スプリング入りの場合は“S”と刻印)

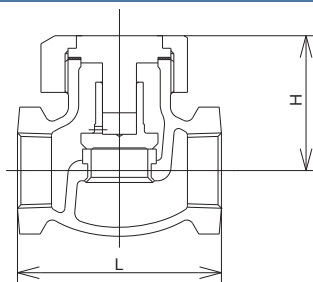

呼径(B)	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
L	70	80	90	110	120	140
H	51	54	61	69	77	89

部:JV4-4適合。接続部規格:JIS B 0203


製品略号 **M10KFC**

10Kタイプ

逆止め弁(リフト式) フランジ形

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	SCS1	
弁体	SUS403	
弁座輪	SUS403	
ガスケット	H1215	

△ふた上面:刻印なし(スプリング入りの場合は“S”と刻印)

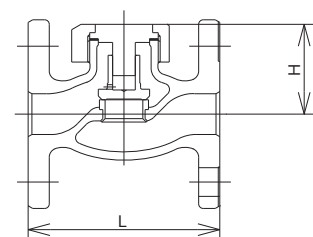

呼径(A)	10	15	20	25	32	40	50
L	108	108	117	127	140	165	203
H	51	51	54	61	69	77	89

部:JV4-4適合。接続部規格:JIS B 2239 10K FF


製品略号 **M10KSCD**

10Kタイプ

逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	SCS1	
弁体	SUS403	
弁座輪	SUS403	
ディスク	強化PTFE	
ガスケット	H1215	

△ふた上面:“D”刻印(スプリング入りの場合は“DS”と刻印)

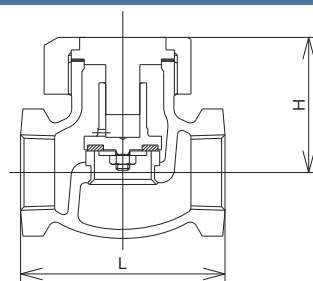

呼径(B)	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
L	70	80	90	110	120	140
H	51	54	61	69	77	89

部:JV4-4適合。接続部規格:JIS B 0203


製品略号 **M10KFCD**

10Kタイプ

逆止め弁(リフト式) フランジ形 強化PTFEディスク装着

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	SCS1	
弁体	SUS403	
弁座輪	SUS403	
ディスク	強化PTFE	
ガスケット	H1215	

△ふた上面:“D”刻印(スプリング入りの場合は“DS”と刻印)

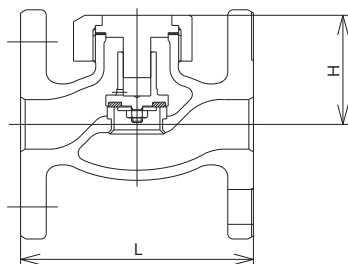

呼径(A)	10	15	20	25	32	40	50
L	108	108	117	127	140	165	203
H	51	51	54	61	69	77	89

部:JV4-4適合。接続部規格:JIS B 2239 10K FF

10Kタイプ

逆止め弁(リフト式)