


Sシリーズ 10K タイプ

製品略号

U10FC/U10FCM

フランジ形

リフト式逆止め弁

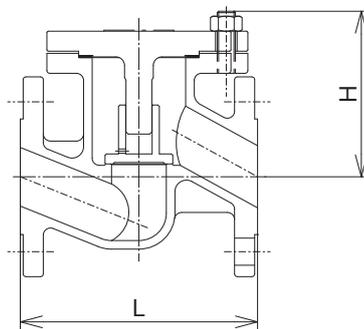

呼び (A)	L	(参考) H
15	108	71
20	117	74
25	127	78
32	140	99
40	165	103

単位:mm

部品名	材質		備考
	U10FC	U10FCM	
弁箱	SCS13A	SCS14A	
ふた	SCS13A	SCS14A	
弁体	ASTM A276-304	ASTM A276-316	
ガスケット	強化PTFE		


Sシリーズ 10Kタイプ

製品略号

U10FGC/U10FGCM

フランジ形

ねじ締め逆止め弁

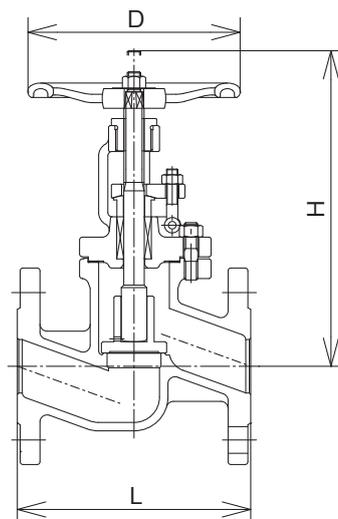

呼び (A)	L	D	(参考) H 全開
15	108	100	170
20	117	100	173
25	127	100	177
32	140	150	220
40	165	150	225
50	203	150	243

単位:mm

部品名	材質		備考
	U10FGC	U10FGCM	
弁箱	SCS13A	SCS14A	
ふた	SCS13A	SCS14A	
弁棒	ASTM A276-304	ASTM A276-316	
弁体	ASTM A276-304	ASTM A276-316	
パッキン	強化PTFE		
ガスケット	強化PTFE		
ハンドル	ASTM A47		