


コテ台・関連品

ハンダゴテの温度や
モータの回転数が調節可能

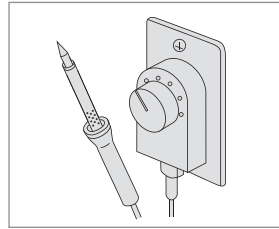

H-17 ヒートコントローラー

4,093円(3,790)  

ハンダゴテの温度調整のほかに、小型電気ドリル、
白熱電球の明るさなどのコントロールができます。
※インダクションモーターには使用できません。

使用範囲	200W以下(AC100V専用)
コントロール幅	60~100%
外形寸法	49(W)×70(H)×45(D)mm
重量	80g

放熱性に優れた
放熱クリップ




H-73 ヒートシンク

442円(410) 

 
ハンダ付け時の熱障害から部品をまもる放熱クリップ。

入数	2個
重量	5g(1個)
材質	アルミ
最大開口幅	6mm

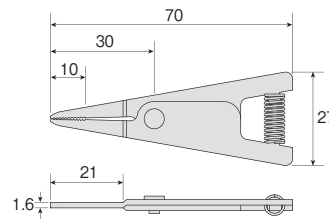

■ 関連製品



H-769 ハンダゴテ温度計

80,676円(74,700)  単3(R6) 

計測結果はSDカードにCSV形式で保存、
ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた
合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID
(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
※標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。
H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大
99台のハンダゴテを管理できます。

- 測定範囲: 0~500℃
- センサ: H-768
- 分解能: 1℃
- 精度: 0~100℃±(0.1%rdg+2dgt)
101~500℃±(1.0%rdg+1dgt)
- 最大表示: 999以外
- サンプルレート: 1.25回/秒
- 電源: 単3電池(R6)×4(付)
- 電池寿命: 約75時間
- 外形寸法: 110(W)×66(H)×155(D)mm
- 重量: 430g
- 付属ソフトウェアOS: Windows 8.1 日本語版(32bit, 64bit)
Windows 7 日本語版(32bit, 64bit)
Windows Vista 日本語版 + SP1(32bit)
- センサ(H-768)、ICタグ5枚、ICタグ用シール5枚、単3電池4本、
SDカード(2GB)、USB-ミニUSB(Bプラグ)ケーブル付

H-769-TA ハンダゴテ温度計(校正証明書付)

86,076円(79,700)  単3(R6)   

※ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載

- ①計測結果をSDカードに保存する記録機能
- ②計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能
- ③ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能



ハンダゴテ

コテ台・
関連品ハンダ・
フラックス関連ハンダゴテ
温度計

ハンダ除去機

汎用工具

ピンセット
プローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気
クリーン
対策品

検視機器

ハンダ
関連バッグ
収納メンテナンス
安全用品電気工事士
試験静電気
対策特集