


K-50 X-Yテーブル

18,060円(17,200)



- 基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。

- スライド寸法:前後 各23mm、左右 各66mm
- クランプ 付属
- テーブル寸法:210×70mm
- 重量:800g
- ハンドル目盛:1目盛0.05mm(1回転:1mm)
- K-21用
- K-24(ミニバイス)の取り付けが可能。

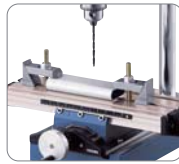

K-21+K-50使用例

K-53 Vブロック

10,815円(10,300)



- 棒材加工や検査時の保持具に便利です。
- 専用クランプ付

- Vブロック寸法:30×30×50mm
- 重量:800g
- 取り付け可能サイズ:3~20mmφ
- K-16/21/280用
- 2個1組



K-21+K-53使用例

K-24 ミニバイス

2,835円(2,700)



K-21+K-24使用例
(K-21の平行ガイドに取付可能)

- 穴開け加工時の保持用バイスです。
- 口幅:50mm
- 最大口開幅:33mm
- 口高さ:12mm
- 重量:250g
- 外形寸法:50(W)×105(H)×35(D)mm
- K-21/K-50用



K-26 マシンバイス

4,200円(4,000)


- 口幅:50mm
- 最大口開幅:30mm
- 口高さ:25mm
- 重量:1.2kg
- 外形寸法:100(W)×175(H)×40(D)mm
※口開幅が最大するとき
- K-16/280用



K-25 ベンチバイス

部品、部材固定の必需品

品番	口幅 mm	最大開口 mm	重量 kg	価格
K-25-50	50	30	0.8	2,310円(2,200)
K-25-75	75	40	1.6	3,465円(3,300)

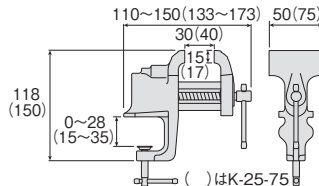

K-5/493/494/495 ドリルセット

幅広いサイズのドリルをご用意

- K-5/K-495は、ピンバイス(K-501/502)との組み合わせに使える小径サイズのセットで、基板のランド穴加工に適しています。
- K-493は、デスクドリル(K-16/21)に最適なサイズのセット。スチールケース入り。
- K-494は、卓上フライス盤(K-280)に最適なフルサイズのセット。スチールケース入り。

品番	セット内容 mmφ	入組数	重量 g	価格
K-495	0.5/0.6/0.8/1.0/1.2	5	5	1,995円(1,900)
K-5	0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2	7	18	2,415円(2,300)
K-493	1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5	13	350	5,565円(5,300)
K-494	1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0	19	680	12,705円(12,100)



K-495



K-5



K-494



K-493

K-501 ピンバイス


1,890円(1,800)



小径ドリル用のバイス回転式キャップ付き

- 作業性の良い頭部回転式。
- コレット差し替えて幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)

- 適応サイズ:
(コレット1)0~1.1/2.0~2.5mmφ
(コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2mmφ
- 全長:102mm
- 重量:41g

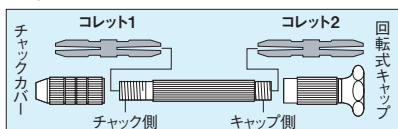

K-502 ピンバイス

882円(840)



極細ドリル用のバイス

- 精密部品や基板などへの穴開け作業に。
- コンパクトな片頭タイプ。

- 適応サイズ:0~1.2mmφ
- 全長:108mm
- 重量:21g



- ニッパー・ペンチ
- ワイヤーストリッパー
- 圧着工具
- ピンセット
- ドライバー・レンチ
- 金属加工
- パーツケース
- ツールケース
- 工具セット
- ハンダゴテ・ハンダ
- パーツ・ハンダ除去機
- 測定器
- 光学機器
- 静電気対策品
- クリーン製品
- 化学製品
- メンテナンス・安全用品
- 卓上フライス盤
- パターンカッター
- デスクドリル
- 卓上丸鋸盤
- PCBカッター
- バンドソー
- 板金折り曲げ機
- 穴あけ工具
- ラバー砥石
- パイプカッター
- ヤスリ
- サンドブラスト