

メンテナンス・安全用品

取り回しのいい
ショートノズルを採用




手に収まるコンパクト設計

ロングノズル付きダスターガン



エアカーテンノズルで安心清潔

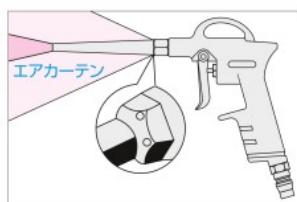

粉塵の飛散から
眼を保護



Z-640使用例



Z-640



Z-641



小物置台


ストッパー付キャスター

ダスターガン

Z-395

2,189円(1,990)


最軽量モデル(従来品30%軽量化)で連続作業の疲労を軽減します。
ショートノズルで使用場所を選ばず汎用的に使用可能。

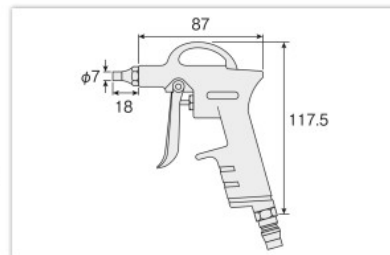

Z-396

2,563円(2,330)


ロングノズルで手が届かない奥まった個所の清掃に最適。

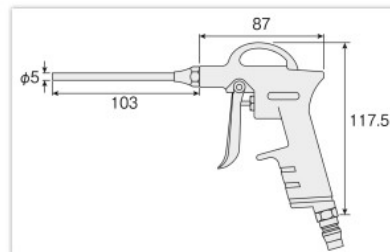

Z-397

3,047円(2,770)

エアカーテンがホコリや切削粉のハネ返りを防ぎ安全・清潔に作業できます。

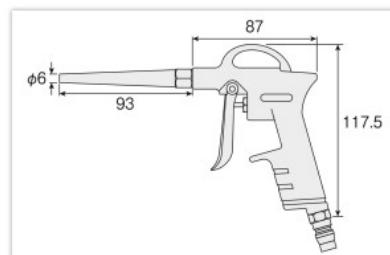

品番	最高使用圧力	耐圧力	使用温度範囲 ℃	ノズル口径 mmφ	全長 mm	重量 g
Z-395	1.0MPa (10kgf/cm ²)	1.5MPa (15kgf/cm ²)	-5~+60	2.2	105	160
Z-396				3.0	190	170
Z-397				2.0	180	203

■カプラ付

*エア源として別途コンプレッサーが必要です。

Z-640/Z-641 安全メガネ

Z-640 847円(770)

Z-641 1,089円(990)

切断・研磨、穴開け作業などで切り粉の飛散から眼を守ります。
米国の安全規準 ANSI Z87.1 に準拠。
ハンマーで叩いても割れません。
表面にキズが付きにくいハードコート処理、
くもり止め処理をしています。
Z-640 はメガネの上から装着できます。

品番	材質		テンプルの 角度	重量 g
	レンズ、フレーム	ノーズパッド、耳の樹脂部分		
Z-640	ポリカーボネート		なし	50
Z-641	ポリカーボネート	熱可塑性エラストマー	5段階調整	31

Z-101 移動作業台

36,410円(33,100)

送料無料 耐荷重
100 60kg

*送料無料 離島・海外を除く

耐荷重	60kg(静止時)
外形寸法	700(W)×630(H)×500(D)mm
小物置台	180×150mm(引出し式)
重量	14.5kg

■作業マット付(固定)
■キャスター4個付(65mmφ/ストッパー付2個含む)
*お客様にて組み立てください。