



スコーライトフラップ S (両頭グラインダー用)

両頭グラインダー



品番	直径×幅×穴径 (mm)	最高使用回転数	粒度分布													包装 単位	希望小売価格
			36	46	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800		
SWF12516-S-AM	125×16×12.7	5,000r.p.m.	中目													1	3,300円
SWF12516-S-AF	125×16×12.7	5,000r.p.m.	細目													1	3,300円
SWF12516-S-AVF	125×16×12.7	5,000r.p.m.	極細目													1	3,300円
SWF12516-S-CM	125×16×12.7	5,000r.p.m.	中目													1	3,300円
SWF12516-S-CF	125×16×12.7	5,000r.p.m.	細目													1	3,300円
SWF12516-S-CVF	125×16×12.7	5,000r.p.m.	極細目													1	3,300円
SWF15016-S-AM	150×16×12.7	4,000r.p.m.	中目													1	4,100円
SWF15016-S-AF	150×16×12.7	4,000r.p.m.	細目													1	4,100円
SWF15016-S-AVF	150×16×12.7	4,000r.p.m.	極細目													1	4,100円
SWF15016-S-CM	150×16×12.7	4,000r.p.m.	中目													1	4,100円
SWF15016-S-CF	150×16×12.7	4,000r.p.m.	細目													1	4,100円
SWF15016-S-CVF	150×16×12.7	4,000r.p.m.	極細目													1	4,100円
SWF20025-S-AM	200×25×15.9	4,000r.p.m.	中目													1	7,600円
SWF20025-S-AF	200×25×15.9	4,000r.p.m.	細目													1	7,600円
SWF20025-S-AVF	200×25×15.9	4,000r.p.m.	極細目													1	7,600円
SWF20025-S-CM	200×25×15.9	4,000r.p.m.	中目													1	7,600円
SWF20025-S-CF	200×25×15.9	4,000r.p.m.	細目													1	7,600円
SWF20025-S-CVF	200×25×15.9	4,000r.p.m.	極細目													1	7,600円



スコーライトフラップ S (専用機用)

※受注製作品です。納期と価格はお問合せください。

専用機


標準サイズ

※下記以外の幅も製作可能です。

専用フランジサイズ

直径 250	直径×内径×幅 (mm)
	250×127×25
	250×127×50
	250×127×75
	250×127×100

直径 300	直径×内径×幅 (mm)
	300×155×25
	300×155×50
	300×155×75
	300×155×100

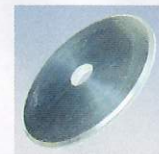

250用 直径127×穴径25.4mm
300用 直径155×穴径25.4mm

※ 田

セコーライトのJIS基準の鋼金
盤面裏の付いたコーティング
(去粉の確率が高い) 盤面裏木の素子工木
盤面裏金*の厚みでの磨きやすさ
JIS基準の品質保証*去粉の付いたコーティング

スコーライト
スコーライトは、磨削面の粗さを調整するための重要な役割を果たします。また、磨削面の平滑性を向上させ、磨削後の仕上げ作業を容易にします。スコーライトは、様々な用途に適用され、磨削作業の効率を大幅に向上させます。

スコーライトのJIS基準の鋼金
盤面裏の付いたコーティング
(去粉の確率が高い) 盤面裏木の素子工木
盤面裏金*の厚みでの磨きやすさ
JIS基準の品質保証*去粉の付いたコーティング