


スクルー一覧表

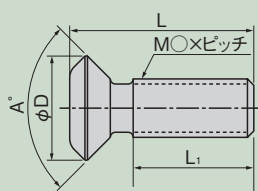

スクルー	ピッチ	L	L ₁	φD	A°	レンチタイプ	レンチサイズ
S11	M2.6×0.45	6.70	4.50	4.50	60°	トルクス	T8
S14	M2.6×0.45	6.50	4.50	4.50	60°	トルクス	T8
S16	#5(.125")	12.20	9.00	5.60	60°	トルクス	T10
S16S	#5(.125")	9.70	5.50	5.50	60°	トルクス	T10
S21	M4.0×0.7	10.50	7.50	6.20	60°	トルクス	T15
S22	#8(.164")	14.80	10.50	7.40	60°	トルクス	T20
S22S	#8(.164")	12.30	6.80	7.70	60°	トルクス	T20
S27	M5.0×0.8	22.00	16.20	8.30	60°	トルクス	T25
S30	M5.0×0.8	15.00	9.10	8.30	60°	トルクス	T25
SCR103	M3.0×0.5	9.10	3.50	6.00	100°	トルクスプラス	IP10
SR 10400150	M5.0×0.8	8.30	4.00	5.00	—	六角	2.5
SR 10400270-25.5	M6.0×1.0	25.50	—	5.80	—	トルクス	T15
SR 10402265	M5.0×0.8	12.10	7.60	6.95	60°	六角	4.0
SR 10402266	M8.0×1.25	18.00	12.80	10.64	60°	六角	4.0
SR 10402267	M6.0×1.0	26.50	12.50	10.00	—	六角	4.0
SR 10402352	M10.0×1.0	27.00	16.40	10.00	120°	六角	4.0
SR 10502813-HG-M	M2.6×0.5	8.20	4.60	3.30	60°	トルクスプラス	IP7
SR 10502813-HGSM	M2.6×0.5	7.00	3.70	3.30	60°	トルクスプラス	IP7
SR 105034577	M2.5×0.45	5.20	3.10	3.25	60°	トルクス	T6
SR 10503579	M6.0×0.75	13.30	4.90	8.45	155°	トルクス	T20
SR 10503833	M2.5×0.45	4.60	2.70	3.25	60°	トルクス	T7
SR 10503833-S	M2.5×0.45	3.80	1.75	3.25	60°	トルクス	T7
SR 10504970	M3.5×0.6	8.10	4.35	5.20	55°	トルクスプラス	IP15
SR 10505427	M5.0×0.8	12.00	7.60	6.65	60°	トルクスプラス	IP20
SR 10506100	M2.5×0.45	5.90	3.70	3.40	60°	トルクス	T6
SR 10507547	M6.0×1.0	22.50	18.60	6.00	60°	トルクスプラス	IP25
SR 10508082-HG	M3.0×0.5	6.80	3.80	4.00	60°	トルクス	T8
SR 10508600	M3.0×0.5	8.10	4.65	4.30	60°	トルクス	T9
SR 1051666	M8.0×1.25	20.80	8.80	10.40	—	トルクス	T25
SR 1052964	M8.0×1.25	15.90	6.25	10.40	154°	トルクス	T25
SR 105739	M6.0×1.0	13.30	5.80	8.40	155°	トルクス	T20
SR 105923	M8.0×1.25	15.70	5.00	10.40	154°	トルクス	T25
SR 114-018 L2.50	M2.5×0.45	2.50	0.90	3.60	56°	トルクス	T6
SR 114-018 L3.40	M2.5×0.45	3.40	1.60	3.60	56°	トルクス	T6
SR 114-018 L4.40	M2.5×0.45	4.40	2.40	3.60	56°	トルクス	T6
SR 114-018 L5.30	M2.5×0.45	5.30	3.10	3.60	56°	トルクス	T6
SR 117-2009	M5.0×0.8	12.10	6.30	2.60	—	六角	2.0
SR 117-2010	M8.0×1.25	20.55	6.40	6.10	120°	六角	3.0
SR 117-2011	M6.0×1.0	13.20	7.50	6.00	120°	六角	2.5
SR 117-2014	M6.0×1.0	16.70	7.05	6.00	120°	六角	2.5
SR 117-2016	M6.0×1.0	12.20	5.65	6.00	120°	六角	2.0
SR 11800745	M4.0×0.7	12.50	8.20	7.00	70°	トルクスプラス	IP15
SR 11800782	M5.0×0.8	11.30	8.00	—	—	トルクス	T15
SR 118-069	1/4	13.30	—	—	—	トルクスプラス	IP20
SR 14-0180	M5.0×0.8	10.30	6.20	6.82	50°	トルクス	T20

*各カッターに適正締付トルクがありますので、レンチの選定時は各カッターページをご参照下さい。
 レンチ詳細は L9 頁をご参照下さい。