

**CPZ-2760** DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA

概要

仕様 ▶

[【デジタル入出力】とは？](#)[本製品に関するFAQ](#)


型式	CPZ-2760
JANコード	4957451107221
価格	オープンプライス ご提供参考価格：¥29,400
発売	発売中
標準納期	ご注文受領後2週間以内 ※数量が5以上の場合はお問い合わせ下さい
無償保証期間	2年 >>製品使用登録で保証期間が最大2年延長！
無料貸出サービス	<b>無料貸出サービス対象</b> ※ユーザID登録 / Logonが必要です。
カスタマイズ	<b>カスタマイズご相談ください！</b>

## 製品構成

デジタル 入力	CMOS型高耐圧接点 入力(シンク型出力対応)	ワイドレンジ 入力信号電圧 5V~48V	入力電流 0.6mA~1.3mA
		入力応答時間 0.5μs	32点
	入力制御信号付き (STB, ACK)		
デジタル 出力	高電流オープン コレクタ出力(シンク型)	ワイドレンジ 出力信号電圧 5V~48V	最大出力電流 100mA
		出力応答時間 1μs	32点
	出力制御信号付き (STB, ACK)		

3.3V

RoHS

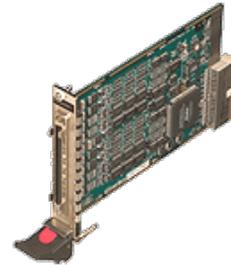

Windows 7×64	Windows 7	Windows 2008×64	Windows 2008	Windows Vista×64
-----------------	--------------	--------------------	-----------------	---------------------

Windows Vista	Windows XP×64	Windows XP	Windows Embedded Standard2009	Windows XPe
------------------	------------------	---------------	-------------------------------------	----------------

Windows 2003×64	Windows 2003	Windows 2000
--------------------	-----------------	-----------------

Linux	RT Linux	SH Linux	SHRT Linux	Linux ×64	DOS
-------	-------------	-------------	---------------	--------------	-----

ActiveX	LabVIEW
---------	---------

ソフトウェア	ドキュメント	オプション
--------	--------	-------

## 概要

CPZ-2760は、32点CMOS型高耐圧接点入力と、32点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)を持つCompactPCIデジタル信号入出力インタフェースモジュールです。

入出力共にDC+5V~DC+50Vに対応したワイドレンジタイプです。

1点ごとに異なる電圧で使用することができます。

入力部は接点入力が可能なので、外部電源を必要としません。

高電流オープンコレクタ出力(シンク型)で最大電流100mAまで駆動できます。

入出力ハンドシェイク回路により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。

外部信号により、全点同時ラッチ取り込みが可能です。

リセット信号の出力、外部リセット信号の入力をサポートしています。

また、インターバルタイマ機能を搭載しています。

## 特長