

CPZ-2703 DIO32点TTL

概要

仕様

[【デジタル入出力】とは？](#)


[本製品に関するFAQ](#)

型式	CPZ-2703
JANコード	4957451109966
価格	オープンブライズ ご提供参考価格：¥21,900
発売	発売中
標準納期	ご注文受領後4週間以内 ※数量が5以上の場合はお問い合わせ下さい
無償保証期間	2年 ≫製品使用登録で保証期間が最大2年延長！
無料貸出サービス	対象外
カスタマイズ	カスタマイズご相談ください！

製品構成

デジタル入力	入力信号	入力仕様	出力仕様
TTLシュミット入力	入力信号電圧 5V	入力電流 0.6mA	入出力共用32点
入力制御信号付き (STB, ACK)	入力応答時間 0.1μs		
デジタル出力	出力信号	出力仕様	出力仕様
TTLオープンコレクタ出力	出力信号電圧 5V	最大出力電流 40mA	入出力共用32点
出力制御信号付き (STB, ACK)	出力応答時間 0.5μs		

3.3V RoHS

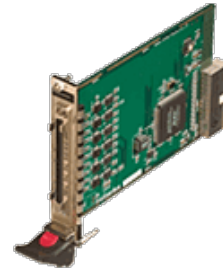

Windows 7×64 Windows 7 Windows 2008×64 Windows 2008 Windows Vista×64

Windows Vista Windows XP×64 Windows XP Windows Embedded Standard2009 Windows XPe

Windows 2003×64 Windows 2003 Windows 2000

Linux RT Linux SH Linux SHRT Linux Linux×64 DOS

ActiveX LabVIEW

ソフトウェア ドキュメント オプション

概要

CPZ-2703は、32点TTLシュミットトリガ入力と、32点TTLオープンコレクタ(プルアップ抵抗付)を持つCompactPCIデジタル入出力インタフェースモジュールです。

入出力共通端子です。

入出力ハンドシェイク回路により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。

外部信号により、全点同時ラッチ取り込みが可能です。

リセット信号の出力、外部リセット信号の入力をサポートしています。

また、インターバルタイマ機能を搭載しています。

特長

- 32点TTLシュミットトリガ入力
- 入力電圧: DC+5V
- 入力応答時間: 0.1μs
- 32点TTLオープンコレクタ出力(プルアップ抵抗付)