



スイングスイベル タケノコオネジ 2軸

S-RR512-2C-h ・ S-RR622-2C-h

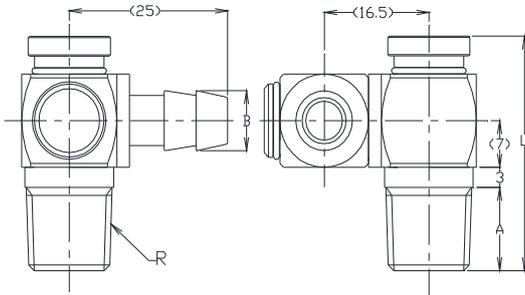

SOH-RR512-2C-h ・ SOH-RR622-2C-h

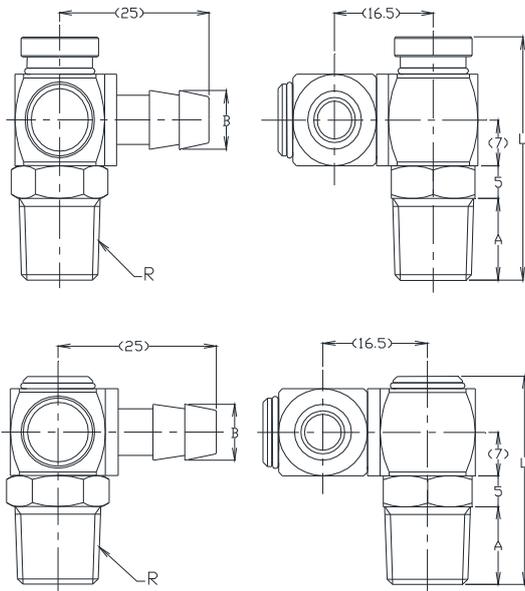

本体材質	鋼鉄(表面:クロムめっき)
〃	真ちゆう(表面:ニッケルめっき)
カラーリング材質	アルミ(表面:アルマイト処理)
シール材	ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲	-20℃～+60℃
最高使用圧力	1Mpa(10kgf/cm ²)
流体	エア

品名	カラーリング	重量	R	A	B	L	六角レンチ	スパナ	軸
S-RR512-2C-h9	なし・赤・青・黄	53g	1/8	9.5	9	31.5	6		2
S-RR512-2C-h10.5	なし・赤・青・黄	57g	1/8	9.5	10.5	31.5	6		2
S-RR622-2C-h9	なし・赤・青・黄	59g	1/4	12.5	9	34.5	6		2
S-RR622-2C-h10.5	なし・赤・青・黄	63g	1/4	12.5	10.5	34.5	6		2
SOH-RR512-2C-h9	なし・赤・青・黄	57g(56g)	1/8	9.5	9	33.5(30.5)		12	2
SOH-RR512-2C-h10.5	なし・赤・青・黄	61g(60g)	1/8	9.5	10.5	33.5(30.5)		12	2
SOH-RR622-2C-h9	なし・赤・青・黄	63g(62g)	1/4	12.5	9	36.5(33.5)		14	2
SOH-RR622-2C-h10.5	なし・赤・青・黄	67g(66g)	1/4	12.5	10.5	36.5(33.5)		14	2

()は、カラーリングなしの値です。