


# 高圧カップリング

## High Pressure Coupling

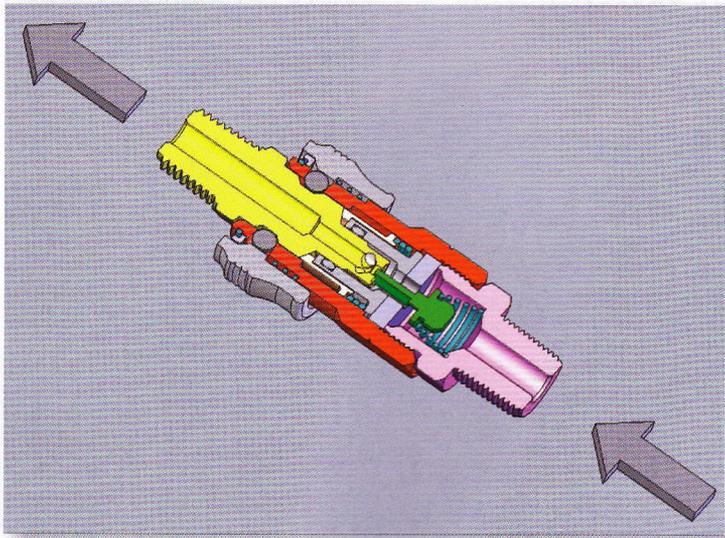

建築用高圧エアの取り出しや分岐に用いる継ぎ手です。国内は勿論海外でも好評を得ております。



本体材質	鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力	3.0MPa
耐圧力	4.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20℃ ~ +80℃



### 高圧ワンタッチ オネジソケット



品名	適用(T)	A	φD	φF	H	重量(g)
30K-SOM	R1/4(LH)	56	26	5	19	99
G30K-SOM	R1/4(LH)	56	30	5	19	102

写真及び図はゴムカバー付です。  
ゴムカバー付は品名の最初にGがつきます。

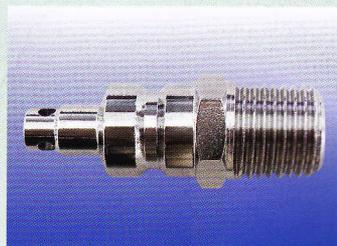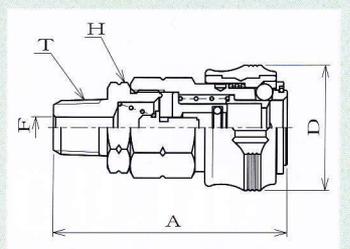


### 高圧オネジプラグ

品名	適用(T)	A	D	φF	H	重量(g)
30K-PM	R1/4(LH)	40.7	2	5	14	30

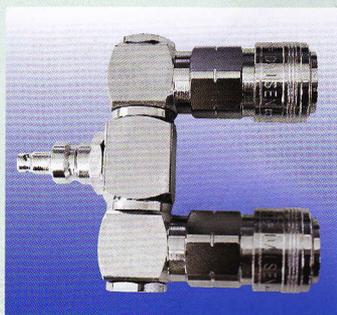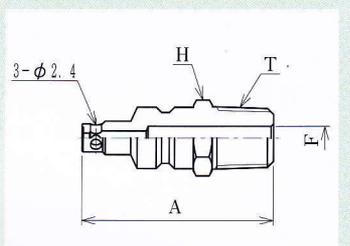

### 高圧ワンタッチ ペアロータリソケット

品名	A	B	C	φD	W	重量(g)
HPOR1	37.5	52	50.5	26	77	400

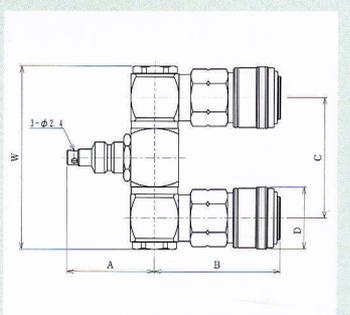

### 高圧ワンタッチ ペアソケット

品名	A	B	C	φD	W	重量(g)
HPO1	38	57	40.5	26	70	295

