




- ①ねじり走行可能（制限あり）
- ②小型エネルギーチェーン — 内のり寸法 7 × 7 mm
- ③軽量・手頃な価格
- ④汚れを寄せ付けにくい外面形状
- ⑤最小曲げ半径
- ⑥開閉可能タイプ ▶ EZチェーン P5.92参照



電話：03-5819-2030
FAX：03-5819-2055


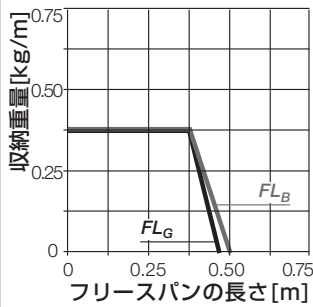


ストロークの長さS[m]

フリースパンの長さ

FL_G = 水平走行

FL_B = ベント走行

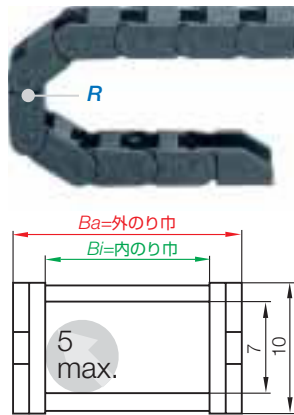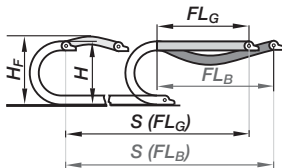

04型 — 非開閉式

| 製品番号 | B_i [mm] | B_a [mm] | R [mm] 曲げ半径 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 04.07.□.0 | 07 | 12 | 015 018 028 |
| 04.10.□.0 | 10 | 15 | 038 048 |
| 04.16.□.0 | 16 | 21 | |
| 04.20.□.0 | 20 | 25 | |
| (04.30.□.0)* | 30 | 35 | |

上記の曲げ半径はすべての内のり巾 B_i [mm] に対応しています。

()*: 生産に関してはお問合せください。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 04.07.038.0

型番の構成



ご注文例については
P5.430を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp