

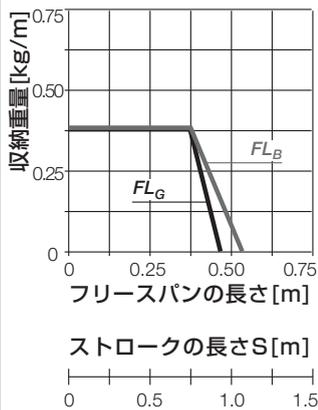


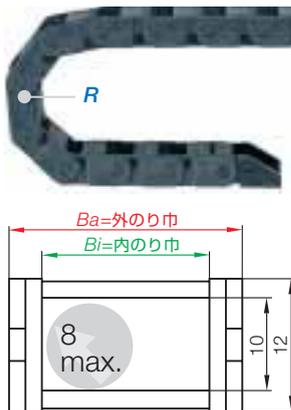

- ①極めて軽量 — 収納重量が軽い場合に最適
- ②小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ③取付ブラケット組付可能
- ④iFデザイン賞受賞

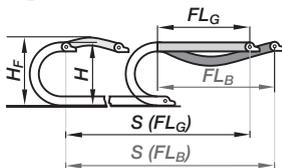

フリースパンの長さ

 FL_G = 水平走行 FL_B = ベント走行

05型 — 非開閉式

製品番号	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm] 曲げ半径
05.06.□.0	06	10	018 028 038
05.10.□.0	10	14	018 028 038
05.16.□.0	16	20	018 028 038
05.20.□.0	20	24	018 028 038
05.30.□.0	30	34	018 028 038
05.64.□.0	64	68	018 028 038

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 05.20.038.0

型番の構成



05. 20. 038. 0

標準色：黒

その他の色

▶ P5.59参照

曲げ半径

巾インデックス

型式

ご注文例については
P5.430を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)

電話：03-5819-2500

E-Mail: helpdesk@igus.co.jp