


六角NNTくい込み継手
エルボニップル

くい込みシリーズ

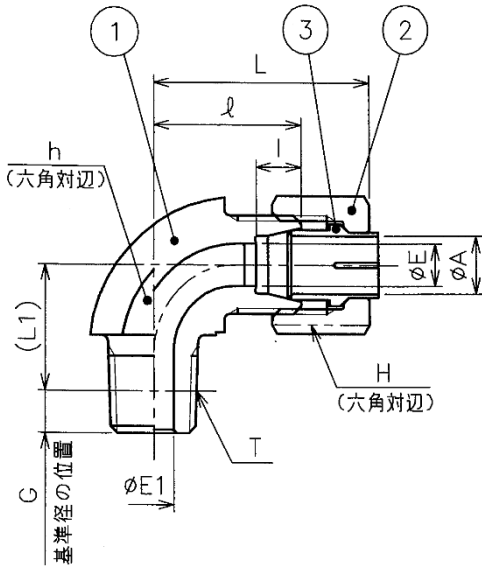

| 品名 | 数量 | 材質 |
|--------|----|-----------------|
| ① 本体 | 1 | S45C |
| ② ナット | 1 | S25C or S45C |
| ③ スリーブ | 1 | — |

| 継手の呼び | 適用管 外径A | (R) T | E | E1 | 基準径の 位置G | h | H | I | l | 手締め L(約) | (約) L1 |
|---------------|------------|----------|----|-----|-------------|----|----|---|----|-------------|-----------|
| KLN06-020KNNT | 6 | 1/4 | 4 | 4.5 | 6.01 | 17 | 14 | 7 | 23 | 33.5 | 17 |
| KLN08-020KNNT | 8 | 1/4 | 6 | 6.5 | 6.01 | 17 | 17 | 7 | 23 | 33.5 | 18 |
| KLN10-020KNNT | 10 | 1/4 | 8 | 7.5 | 6.01 | 17 | 19 | 7 | 23 | 34.5 | 19 |
| KLN10-030KNNT | 10 | 3/8 | 8 | 8.5 | 6.35 | 19 | 19 | 7 | 24 | 35.5 | 19.5 |
| KLN12-020KNNT | 12 | 1/4 | 10 | 7.5 | 6.01 | 19 | 22 | 7 | 24 | 35.5 | 20 |
| KLN12-030KNNT | 12 | 3/8 | 10 | 9.5 | 6.35 | 19 | 22 | 7 | 24 | 35.5 | 20.5 |