


## 高剛性形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付き 密封形・セパレータ付き

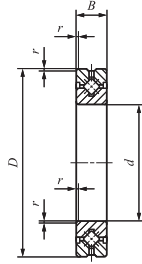

CRBH...A

軸径 20 - 250 mm

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) kg	主要寸法 mm				取付関係寸法 mm	
	開放形	密封形		$d$	$D$	$B$	$r_{\min}^{(1)}$	$d_a$	$D_a$
20	CRBH 208 A	CRBH 208 A UU	0.04	20	36	8	0.3	24	31
25	CRBH 258 A	CRBH 258 A UU	0.05	25	41	8	0.3	29	36
30	CRBH 3010 A	CRBH 3010 A UU	0.12	30	55	10	0.3	36.5	48.5
35	CRBH 3510 A	CRBH 3510 A UU	0.13	35	60	10	0.3	41.5	53.5
40	CRBH 4010 A	CRBH 4010 A UU	0.15	40	65	10	0.3	46.5	58.5
45	CRBH 4510 A	CRBH 4510 A UU	0.16	45	70	10	0.3	51.5	63.5
50	CRBH 5013 A	CRBH 5013 A UU	0.29	50	80	13	0.6	56	74
60	CRBH 6013 A	CRBH 6013 A UU	0.33	60	90	13	0.6	66	84
70	CRBH 7013 A	CRBH 7013 A UU	0.38	70	100	13	0.6	76	94
80	CRBH 8016 A	CRBH 8016 A UU	0.74	80	120	16	0.6	88	112
90	CRBH 9016 A	CRBH 9016 A UU	0.81	90	130	16	0.6	98	122
100	CRBH 10020 A	CRBH 10020 A UU	1.45	100	150	20	0.6	110	140
110	CRBH 11020 A	CRBH 11020 A UU	1.56	110	160	20	0.6	120	150
120	CRBH 12025 A	CRBH 12025 A UU	2.62	120	180	25	1	132	168
130	CRBH 13025 A	CRBH 13025 A UU	2.82	130	190	25	1	142	178
140	CRBH 14025 A	CRBH 14025 A UU	2.96	140	200	25	1	152	188
150	CRBH 15025 A	CRBH 15025 A UU	3.16	150	210	25	1	162	198
200	CRBH 20025 A	CRBH 20025 A UU	4.0	200	260	25	1	212	248
250	CRBH 25025 A	CRBH 25025 A UU	4.97	250	310	25	1.5	262	298
300	CRBH 30025 A	CRBH 30025 A UU	5.29	300	360	25	1.5	312	348

注(1) 面取寸法  $r$  の最小許容単一面取寸法です。

備考1. 外輪に油溝と2個の油穴があります。

2. 開放形はグリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用ください。密封形はグリースを封入しています。