


超薄形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付き

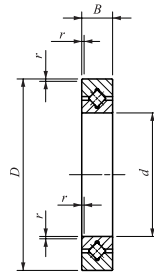

CRBT...A

軸径 20 - 50mm

軸径 mm	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm				取付関係寸法 mm		基本動 定格荷重 C N
			d	D	B	$r_{\min}^{(1)}$	d_a	D_a	
20	CRBT 205 A	14.8	20	31	5	0.15	22.5	27	1 400
30	CRBT 305 A	20.7	30	41	5	0.15	32.5	37	1 770
40	CRBT 405 A	26.5	40	51	5	0.15	42.5	47	2 000
50	CRBT 505 A	32.3	50	61	5	0.15	52.5	57	2 280

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容単一面取寸法です。

備考 1. 油穴はありません。

2. グリースを封入しています。