
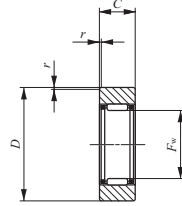


分離形ローラフォロア・開放形 保持器付き・内輪なし

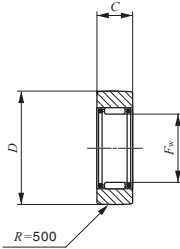

軸径 7 - 60mm

RNAST...R

RNAST

軸径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm				基本動 定格荷重 C N	基本静 定格荷重 C ₀ N
	開放形 球面外輪	開放形 円筒外輪		F _w	D	C	r _{s min} ⁽¹⁾		
7	RNAST 5 R	RNAST 5	8.9	7	16	7.8	0.3	2 710	2 390
10	RNAST 6 R	RNAST 6	13.9	10	19	9.8	0.3	4 160	4 550
12	RNAST 8 R	RNAST 8	23.5	12	24	9.8	0.6	5 650	5 890
14	RNAST 10 R	RNAST 10	42.5	14	30	11.8	1	9 790	9 680
16	RNAST 12 R	RNAST 12	49.5	16	32	11.8	1	10 500	10 900
20	RNAST 15 R	RNAST 15	50	20	35	11.8	1	12 400	14 300
22	RNAST 17 R	RNAST 17	90	22	40	15.8	1	17 600	20 900
25	RNAST 20 R	RNAST 20	135	25	47	15.8	1	19 400	24 500
30	RNAST 25 R	RNAST 25	152	30	52	15.8	1	20 800	28 400
38	RNAST 30 R	RNAST 30	255	38	62	19.8	1	30 500	45 400
42	RNAST 35 R	RNAST 35	375	42	72	19.8	1	32 400	50 600
50	RNAST 40 R	RNAST 40	420	50	80	19.8	1.5	35 900	61 100
55	RNAST 45 R	RNAST 45	460	55	85	19.8	1.5	37 400	66 400
60	RNAST 50 R	RNAST 50	500	60	90	19.8	1.5	38 900	71 700

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。

1N ≒ 0.102kgf

備考 1. 油穴はありません。

2. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。