


スラストボールベアリング付ニードルベアリング **内輪なし**  
 スラストローラベアリング付ニードルベアリング **内輪なし**

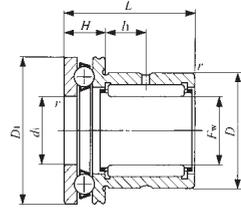

NAX

軸径 10 - 70mm

軸径 mm	呼び番号							
	質量 (参考) g	防じんカバー付き	質量 (参考) g	質量 (参考) g	質量 (参考) g	防じんカバー付き	質量 (参考) g	
10	NAX 1023	38.5	NAX 1023Z	40	—	—	—	
12	NAX 1223	43.5	NAX 1223Z	45.5	—	—	—	
15	NAX 1523	47.5	NAX 1523Z	48.5	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 1523	54	NBX 1523Z	55
17	NAX 1725	54	NAX 1725Z	56	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 1725	61	NBX 1725Z	63
20	NAX 2030	85.5	NAX 2030Z	89	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 2030	94	NBX 2030Z	97.5
25	NAX 2530	131	NAX 2530Z	135	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 2530	143	NBX 2530Z	147
30	NAX 3030	145	NAX 3030Z	151	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 3030	160	NBX 3030Z	166
35	NAX 3530	169	NAX 3530Z	176	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 3530	186	NBX 3530Z	193
40	NAX 4032	219	NAX 4032Z	227	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 4032	240	NBX 4032Z	248
45	NAX 4532	264	NAX 4532Z	273	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 4532	293	NBX 4532Z	302
50	NAX 5035	287	NAX 5035Z	297	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 5035	315	NBX 5035Z	325
60	NAX 6040	417	NAX 6040Z	454	—	—	—	
	—	—	—	—	NBX 6040	501	NBX 6040Z	538
70	NAX 7040	555	NAX 7040Z	606	—	—	—	

注(1) 面取寸法  $r$  の最小許容寸法です。

(2) 許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合 NAX はこの値の 70% まで、NBX はこの値の 25% まで許容できます。

備考 1. 外輪に油溝と 1 個の油穴があります。

2. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。