

CJK 8M

エンクロージャ:
サイズ “21.21”

ページ:

MKG V25 348
MKG VN25 348
MKAG V25 353

RJ45 ユニバーサル LAN アダプタ



M25 ケーブルグランド



詳細	品番	品番	エントリー
ユニバーサル LAN アダプタ	CJK 8M		
RJ45 アダプタ用 コーディングピン (オプション) ²⁾	CR KC		
樹脂 ケーブルグランド, ライト グレー (RAL 7035)		AW M25IJ	25
樹脂 ケーブルグランド, 黒 (RAL 9005)		AW M25INJ	25
真鍮製ニッケルメッキ ケーブルグランド		AW M25PJ	25

¹⁾ CJK 8Mユニバーサルパッチコードアダプタに付属の CR CJK Gガスケットの詳細は234ページ、注 (*****) を参照してください





²⁾ RJ45 用コーディングピン (オプション) *: **CR KC** (1コネクタにつき4つのコードピンが必要です)

CR KC コーディングピン ご使用方法
(IP68タイプエンクロージャとはご使用いただけません)




cURus 申請中

   
CJK 8M

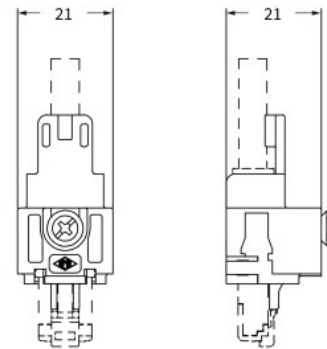


CR KC

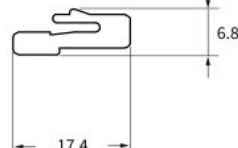

AW M25IJ および AW M25INJ

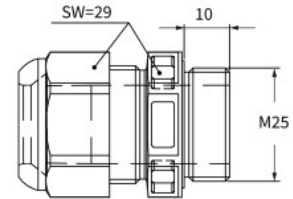

AW M25PJ

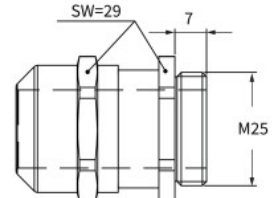

詳しい説明は
こちらをご覧ください。