

CK 3 および 4 極 + アース 10A - 250V



適合エンクロージャー
サイズ "21.21" ページ



絶縁タイプ	201~202
金属タイプ	203~205
過酷環境タイプ	325
EMC タイプ	343
IP68 タイプ	372~373

・CKS インサートとの嵌合が可能です。

1) メスインサートは、ストレート型バルクヘッドハウジング CK I の背面から装着可能です。

詳細	
識別色	
メスインサート	メスコンタクト付き ¹⁾
オスインサート	オスコンタクト付き
識別色	
メスインサート	メスコンタクト付き ¹⁾
オスインサート	オスコンタクト付き

- ・EN 61984 による電気的特性
10A 250V 4kV 3
10A 230/400V 4kV 2
- ・UL、CSA、CCC、GL、GOST 認証済み
- ・UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- ・絶縁抵抗: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- ・周囲温度: $-40^\circ\text{C} \sim +100^\circ\text{C}$
- ・UL94V1 難燃熱可塑性樹脂製
- ・機械寿命: ≥ 500 回 (着脱)
- ・接触抵抗: $\leq 1 \text{ m}\Omega$
- ・限界電流負荷は下記負荷曲線をご覧ください。492 ページに追加詳細がございます。

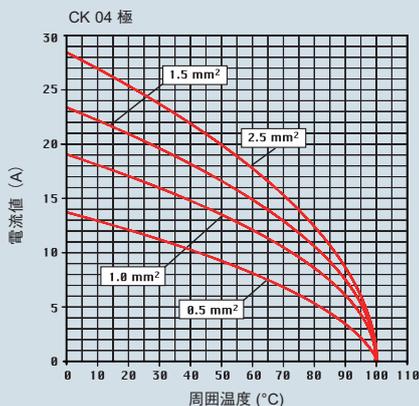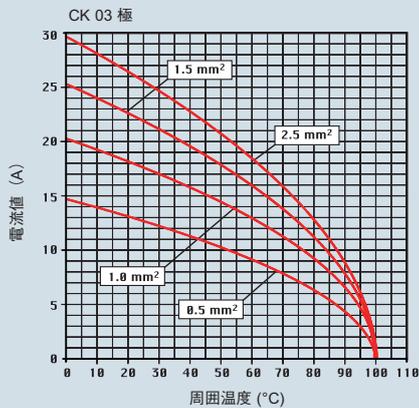

記載の寸法は拘束力を持つものではなく、予告なしに変更される場合があります。


インサート、3 極 + アース
ネジ式結線



銀メッキ
コンタクト

品番	
白	黒
CKF 03	CKF 03 N
CKM 03	CKM 03 N

寸法 単位 mm

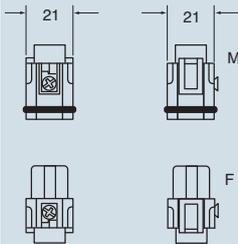

嵌合側 (前面)



- ・断面積 0.75~2.5 mm² - AWG 18~14 コネクタ用インサートです。
 - ・電線被覆むき長さ: 6 mm
 - ・端子ネジトルク: 0.5 Nm (4.4 lb.in)
- 詳細は 21、22 ページをご覧ください。


インサート、4 極 + アース
ネジ式結線



銀メッキ
コンタクト

品番	
白	黒
CKF 04	CKF 04 N
CKM 04	CKM 04 N

寸法 単位 mm

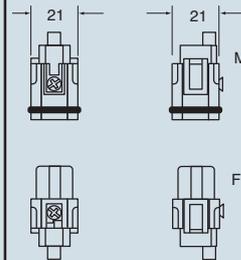

嵌合側 (前面)



- ・断面積 0.75~2.5 mm² - AWG 18~14 コネクタ用インサートです。
 - ・電線被覆むき長さ: 6 mm
 - ・端子ネジトルク: 0.5 Nm (4.4 lb.in)
- 詳細は 21、22 ページをご覧ください。