


**BJ162****カムサイドクランプ**標準在庫品 **RHS****IMAO**

工具レスクランプ

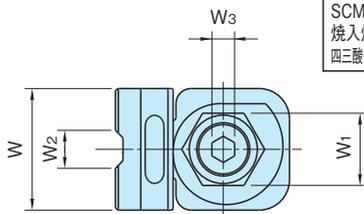

本体	口金	カム
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

ワンタッチクランプ

スナップクランプ

トグルクランプ

自動化クランプ

工具レスクランプ

クランプ&amp;ストッパー

位置決め部品

ワークサポーター&amp;スベサード

ボルト&amp;ナット

ワーククリッパー



バイス&amp;パキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用無線機器

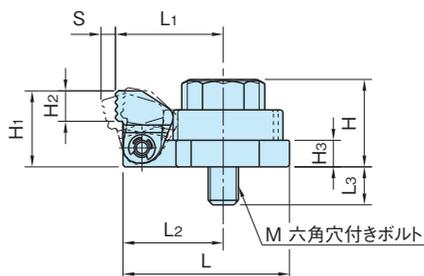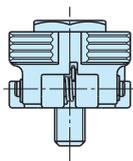

品番	H <sub>1</sub>	S	W	W <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	L <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	M	L <sub>3</sub>	H	W <sub>1</sub>
<b>BJ162-08001</b>	20	4	32	10	8	28.5	44	26.5	7	M 8×1.25-30L	15	23	19
<b>BJ162-10001</b>	25	5	40	12	10	35	54	33	9	M10×1.5 -35L	16	29	24
<b>BJ162-12001</b>	30	5.5	46	14	12	39.5	62	37.5	11	M12×1.75-40L	17	35	27

品番	W <sub>3</sub>	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
<b>BJ162-08001</b>	6	3.5	45	160	8,800
<b>BJ162-10001</b>	8	5.5	55	310	9,800
<b>BJ162-12001</b>	10	7	70	490	11,000

**使用例・使用方法**

本体、ツバ付きカラーを六角穴付きボルトで固定後、スパナ等でカムを回しクランプしてください。

