


CLT55FB

フィックスドブロック (Tタイプ)

標準 **在庫品** **RoHS**

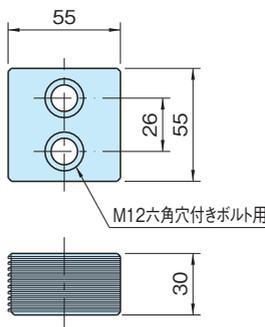

IMAO

品番	質量 (kg)	価格
CLT55FB	0.7	12,000

本体
S45C 焼入焼戻 亜鉛三価クロメート HRC50~55

使用例・使用方法

- ・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。
- ・T溝への取付けには **CLT-T** Tナットセットをご使用ください。(P.353参照)

CLT-L

クランピングレバー (Tタイプ)

標準 **在庫品** **RoHS**



IMAO

本体
S15C 表面硬化 亜鉛三価クロメート

品番	レバー長さ	質量 (kg)	価格
CLT-L	420	0.9	18,000


特長

CLT94CB カムブロック用の締付けレバーです。(P.352参照)

CLT-T

Tナットセット (Tタイプ)

標準 **在庫品** **RoHS**

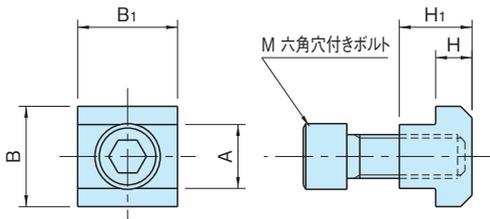

IMAO

本体	ボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜

品番	T溝	A	B	B ₁	H ₁	H	M	質量 (g)	価格	適用
CLT-T14M12	14用	14	22	22	16	7.5	M12×1.75-35L	80	1,900	カムブロック、フィックスドブロック CLT94CB (P.352参照) CLT55FB (P.353参照)
CLT-T16M12	16用	16	25	25	18	9	M12×1.75-40L	100	1,900	
CLT-T18M12	18用	18	28		20	10	M12×1.75-45L	140	1,900	

使用例・使用方法

CLT94CB カムブロック、**CLT55FB** フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。

クランプ & ストッパー

フル
フィックス

外形・内径
クランプ

ミニ
クランプ
シリーズ

クランプ &
ストッパー

自動化
クランプ

工具レス
クランプ

クランプ &
ストッパー

位置決め
部品

ワーク
サポーター
& スペーサー

ボルト
& ナット

ワーク
グリッパー

バイス &
バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用
無線機器