
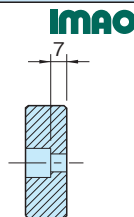


# CLS50FB

## フィックスドブロック (Sタイプ)

標準在庫品 **RHS**

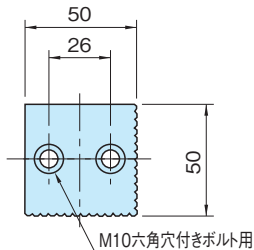

**IMAO**

品番	質量 (kg)	価格
CLS50FB	0.4	7,900

本体
S45C 焼入焼戻 亜鉛三価クロメート HRC50~55


### 使用例・使用方法

- ・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。
- ・T溝への取付けには **CLS-T** Tナットセットをご使用ください。(P.355参照)

# CLS-L

## クランピングレバー (Sタイプ)

標準在庫品 **RHS**

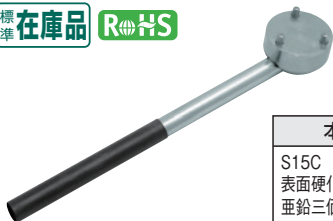

本体
S15C 表面硬化 亜鉛三価クロメート

品番	レバー長さ	質量 (kg)	価格
CLS-L	220	0.7	10,000

### 特長

**CLS58CB** カムブロック用の締付けレバーです。(P.354参照)


**IMAO**

# CLS-T

## Tナットセット (Sタイプ)

標準在庫品

**RHS**

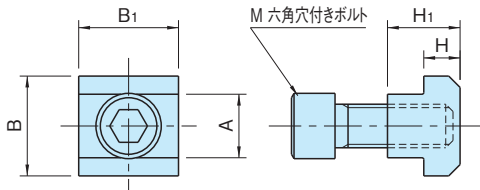

本体	ボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜

**IMAO**

品番	T溝	A	B	B1	H1	H	M	質量 (g)	価格	適用
CLS-T14M10	14用	14	22	22	16	7.5	M10×1.5 -25L	70	1,900	カムブロック、フィックスドブロック
CLS-T14M12							M12×1.75-25L			
CLS-T16M10	16用	16	25	25	18	9	M10×1.5 -30L	90	1,900	カムブロック、フィックスドブロック
CLS-T16M12							M12×1.75-30L			
CLS-T18M10	18用	18	28	25	20	10	M10×1.5 -35L	110	1,900	カムブロック、フィックスドブロック
CLS-T18M12							M12×1.75-30L			

### 使用例・使用方法

**CLS58CB** カムブロック、**CLS50FB** フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。

クランプ&ストッパー

フルフィックス

外形・内径クランプ

ミニクランプシリーズ

クランプ&ストッパー

自動化クランプ

工具レスクランプ

クランプ&ストッパー

位置決め部品

ワークサポーター&スペーサー

ボルト&ナット

ワークグリッパー

バイス&バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用無線機器