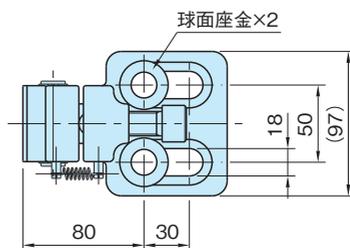


**BJ100(M16)****サイドクランプ**標準 **在庫品** **RHS****IMAO**

クランプ&amp;ストッパー



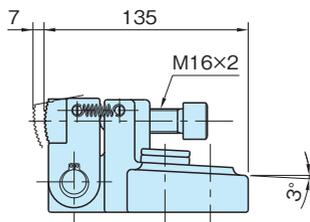
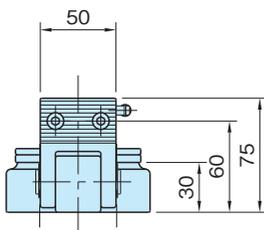
本体	口金	ボルト
FCD450 黒色粉体焼付塗装	S50C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 高周波焼入(先端球面部)

フル  
フィックス外形・内径  
クランプミニ  
クランプ  
シリーズクランプ&  
ストッパー自動化  
クランプ工具レス  
クランプクランプ&  
ストッパー位置決め  
部品ワーク  
サポーター  
&スベサーボルト  
&ナットワーク  
グリッパーバイス&  
バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用  
無線機器

品番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (kg)	価格
<b>BJ100-16060</b>	58	150	2.9	20,000

**付属品**M12用球面座金……………2個  
M16用球面座金……………2個