


BJ163

ストラップ U型

IMAO

標準在庫品

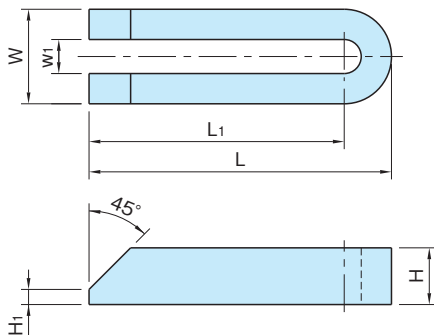

本体

S45C


塗装

品番	L (±6)	W	H	w ₁	L ₁	H ₁	クランプ力(kN) 突出量max.~min.	許容締付トルク (N・m)	質量 (kg)	価格
BJ163-08080	80	25	15	9	67.5	4	3.7~ 7.5	17	0.14	1,600
BJ163-10100	100	31	20	11	84.5	5	5.9~11.8	34	0.30	1,800
BJ163-12125	125	38	25	14	106	6	10.3~20.7	71	0.57	2,200
BJ163-12160	160				141		11.4~22.9		0.73	2,500
BJ163-12200	200	48	30	18	181	8	12.2~24.4	129	0.91	3,200
BJ163-16160	160				136		14.5~29		1.08	3,100
BJ163-16200	200				176		15.8~31.6		1.36	3,600
BJ163-16250	250	40	40	22	226	10	16 ~32.1	183	2.25	5,200
BJ163-20200	200	52			174		16.3~32.6		1.80	4,700
BJ163-20250	250	62	40	22	219	10	17.7~35.3	320	3.00	6,300
BJ163-20315	315				284		18.9~37.7		3.85	8,200
BJ163-24200	200	66	40	26	167	10	22.9~45.7	320	2.40	5,700
BJ163-24250	250				217		25.3~50.6		3.00	6,900
BJ163-24315	315				282		27.1~54.3		3.85	9,800

注意事項

色は製作ロットにより異なる場合があります。

使用例・使用方法

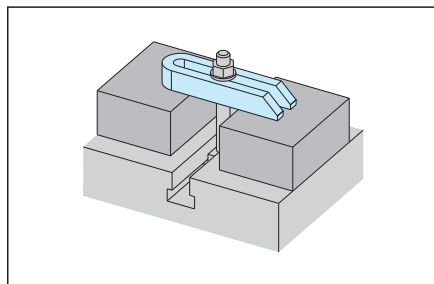

クランプ&ストッパー

フル
フィックス外形・内径
クランプミニ
クランプ
シリーズクランプ&
ストッパー自動化
クランプ工具レス
クランプクランプ&
ストッパー位置決め
部品ワーク
サポーター
&スベーサーボルト
&ナットワーク
クリッパーバイス&
バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用
無線機器