

ハンドル
&グリップインジケータ
&ケールアクチュエータ
ユニット回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスト

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラースライド
レールスイッチ
ドッグ

ブランジャー

位置決め
部品ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロックエア
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スペーサーワーク
グリップバーボルト
&ナット

吊具

工場用
無線機器機械
カバナー各種
サービス

RG-S

回転 グリップ

標準在庫品

RHS

材質の特性
P.1815

Original ELESA Model I.701+x, I.731+x, I.741+x


elesa

NEW品番

赤字表記




RG-S

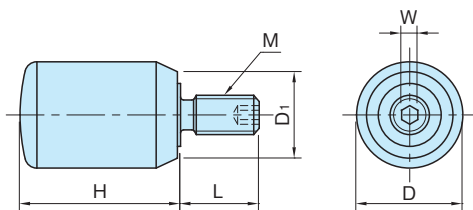

RG-S




RG-SD

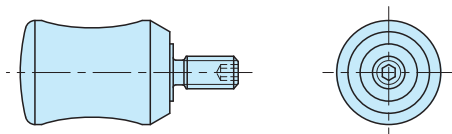

RG-SD



 RG-SD-M



RG-SD-M

| タイプ | グリップ | シャンク |
|---------|-------------------|-----------------|
| RG-S | ポリアミド つや消しブラック | SUM22L 亜鉛メッキ |
| RG-SD | | SUM24L 亜鉛メッキ |
| RG-SD-M | | |

RG-S

| 品番 | D | M | D ₁ | H | L | W | 質量 (g) | 価格 |
|-------|------|--------|----------------|----|----|-----|-----------|-----|
| RG20S | 13.5 | M5×0.8 | 11 | 20 | 10 | 2.5 | 10 | 630 |
| RG23S | 16 | | 12.5 | 23 | | | 12 | 690 |

RG-SD

| 品番 | D | M | D ₁ | H | L | W | 質量 (g) | 価格 |
|--------|------|--------|----------------|----|----|-----|-----------|-----|
| RG20SD | 13.5 | M5×0.8 | 11 | 20 | 10 | 2.5 | 9 | 710 |
| RG23SD | 16 | | 12.5 | 23 | | | 11 | 810 |