

## PGPA

## ピラー グリップ

 標準  
在庫品



 材質の特性  
P.1815

Original ELESA Model I.780

 ハンドル  
&グリップ

 インジケータ  
&スケール

 アクチュエータ  
ユニット

 回転軸  
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ  
&ラッチ

 オイルキャップ  
&ゲージ

 アジャスター  
フット  
&キャスタ

テンショナー

 ガイド  
レール

 ガイド  
ローラー

 スライド  
レール

 スイッチ  
ドッグ

ブランジャー

 位置決め  
部品

 ワンタッチ  
着脱

 ワンタッチ  
スライドロック

 エア  
クランプ

 ワンタッチ  
クランプ

 クランプ  
&ストッパー

 サポーター  
&スベラー

 ワーク  
グリッパー

 ボルト  
&ナット

 
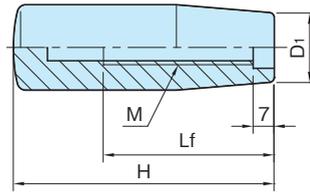
吊具

 工場用  
無線機器

 機械  
カバー

 各種  
サービス

### NEW


**本体**

 ポリアミド  
(ガラス繊維強化)  
つや消しブラック

品番	D	M	D <sub>1</sub>	H	L <sub>f</sub>	質量 (g)	価格
PGPA65-M 8	24.5	M 8×1.25	20.5	65	30	34	390
PGPA65-M10		M10×1.5					
PGPA80-M 8	26.5	M 8×1.25	21	80	40	45	430
PGPA80-M10		M10×1.5					
PGPA80-M12		M12×1.75					
PGPA90-M10	28.5	M10×1.5	22.5	90	50	50	460
PGPA90-M12		M12×1.75					

### 注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

### 技術データ

使用温度 max.110℃ min.-20℃