

EFAL

フラット アジャストクランプ レバー

標準在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.181頁

追加加工可

ネジ
カットネジ
組付け

P.1780~

Original ELESA Model ERW. **elesa**

NEW




 
(オネジ)




(メネジ)



(SUS製)

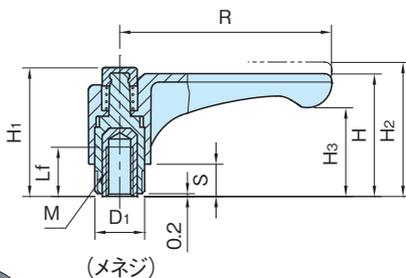

(メネジ)

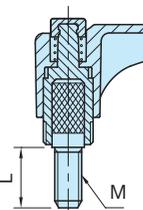

(オネジ)

タイプ	レバー、ポスト部	ボタン	メネジ	オネジ
EFAL	ポリアミド (ガラス繊維強化)	ポリアミド 光沢仕上げ	黄銅	SS400 亜鉛メッキ
EFAL-SUS	つや消しブラック	オレンジ	SUS303	SUS303

サイズ	R	M	H	D	H ₁	H ₂	D ₁	H ₃	A	S	歯数
ブラジジャー											
位置決め 部品	30B 30	M 4×0.7	27	15.5	29.5	30.5	12	20.5	9	6	18
		M 5×0.8									
ワンタッチ 着脱	44A 44	M 6×1	36.5	19	37.5	40	15	26.5	13.5	8	20
		M 5×0.8									
ワンタッチ スライドロック	63A 63	M 6×1	42	24.5	47	45.5	19	30	16	12	24
		M 8×1.25									
エア クランプ	78B 78	M 10×1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 12×1.75									
ワンタッチ クランプ	78A										

■メネジ

品番	黄銅製			SUS製			
	Lf	質量(g)	価格	品番	Lf	質量(g)	価格
EFAL30B	10	9	430	-	-	-	-
EFAL30		10	430	EFAL30 -SUS	6	10	760
EFAL30A		11	430	EFAL30A-SUS		11	760
EFAL44		12	460	EFAL44 -SUS		12	880
EFAL44A	16	16	480	EFAL44A-SUS	12	16	880
EFAL63		22	540	EFAL63 -SUS		22	1,100
EFAL63A		31	540	EFAL63A-SUS		31	1,100
EFAL78B	20	40	650	EFAL78B-SUS	13	40	1,300
EFAL78		43	650	-		-	-
EFAL78A		46	710	-		-	-