

TPUS


TPU製ストラップ

標準在庫品 R4HS



本体

ウレタン系熱可塑性エラストマー (TPU)

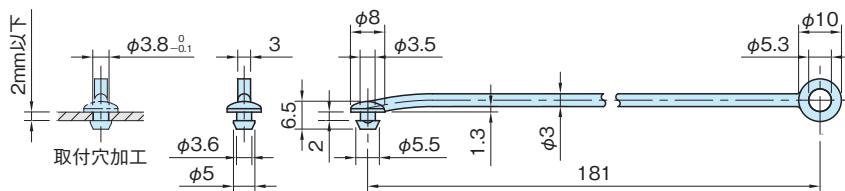

品番	引抜き荷重 (N) 注	質量 (g)	価格
TPUS-180	55.5	1.7	270

注) 板厚1mm、穴径3.8mmの取付穴に取付けた場合の値です。

特長

- ・ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。
- ・機械・装置等での部品の脱落防止に適しています。

技術データ

使用温度 max.60℃ min.-20℃

注意事項

- ・取付穴のバリは取り除いてください。
- ・テフロンベースの潤滑剤を使用することで、簡単に取付けできます。

使用例・使用方法

