

TAFL


カンチレバー ハンドル

標準在庫品



材質の特性
P.1815

Rohde
QUALITY FOR INDUSTRY

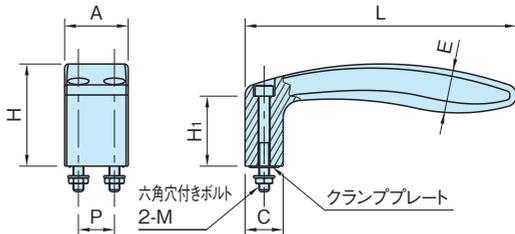

| 本体 | ネジ部プレート |
|--------------------------------|---------|
| ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック | SUS304 |

| 品番 | L | H | A | C | E | M | H ₁ | P | 許容荷重 (N) | 質量 (g) | 価格 |
|-----------------|-----|----|----|----|----|-----------|----------------|----|-------------|-----------|----|
| TAFL-128 | 128 | 48 | 30 | 18 | 20 | M5×0.8-45 | 33 | 17 | | | |
| TAFL-154 | 154 | 58 | 36 | 22 | 24 | M6×1 -55 | 40 | 20 | 184 | 4,700 | |

- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 回転軸関連
- レバー
- ノブ
- 取手**
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ブランジャー
- 位置決め部品
- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- エアクランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スペーサー
- ワークグリップバー
- ボルト & ナット
- 吊具
- 工場用無線機器
- 機械カバー
- 各種サービス