

SQH,SQS


スクエア ヒンジ

標準在庫品 **RHS** SUS



EMKA
Beschlagertechnik





シングル

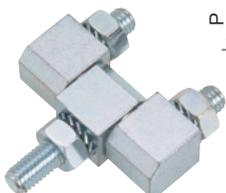

ダブル

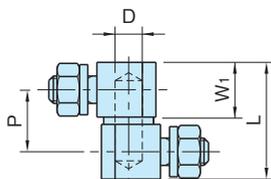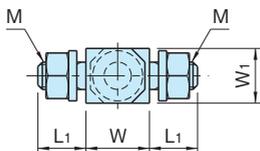

シングル

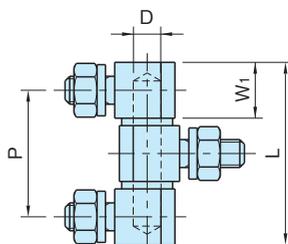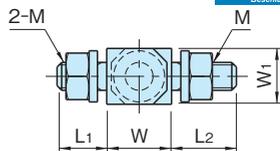

ダブル

★One Point

SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

タイプ	本体	ピン、ワッシャー
SQH	SUM22L 亜鉛メッキ	黄銅 (C3604B) ニッケルメッキ
SQS	SUS304	SUS304

■シングル


品番	W ₁	L	P	W	M	L ₁	D	質量 (g)	価格
SQH1426	12	25.6	13.6	15	M6×1	10	6	50	990
SQH2033	16	32.5	16.5	20	M8×1.25	14	8	70	1,400

■ダブル


スチール製		SUS製		W ₁	L	P	W	M	L ₁	L ₂	D	質量 (g)
品番	価格	品番	価格									
SQH1439	1,400	SQS1439	3,500	12	39.2	27.2	15	M6×1	10	14	6	60
SQH2049	1,700	SQS2049	5,300	16	49	33	20	M8×1.25	14	22	8	135

使用例・使用方法

SQH1426
SQH1439
SQS1439

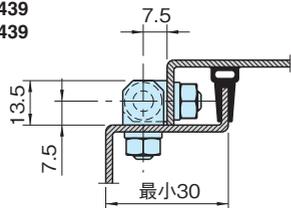

SQH2033
SQH2049
SQS2049

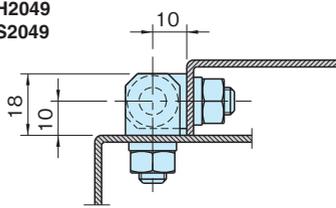

- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータ ユニット
- 回転軸 関連
- レバー
- ノブ
- 取手
- ヒンジ & ラッチ**
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスター フット & キャスタ
- デシヨナー
- ガイド レール
- ガイド ローラー
- スライド レール
- スイッチ ドッグ
- ブラジャヤー
- 位置決め 部品
- ワンタッチ 着脱
- ワンタッチ スライドロック
- エア クランプ
- ワンタッチ クランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スペーサー
- ワーク グリッパー
- ボルト & ナット
- 吊具
- 工場用 無線機器
- 機械 カバー
- 各種 サービス