

ハンドル
&グリッパインジケータ
&スケールアクチュエータ
ユニット回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラースライド
レールスイッチ
ドッグ

ブラジヤー

位置決め
部品ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロックエア
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スぺーサーワーク
グリッパボルト
&ナット

吊具

工場用
無線機器機械
カバー各種
サービス

SCLR

CLR(コラム式レベルインジケータ)用センサー


標準在庫品

RHS



IP65

材質の特性
P.1815Original ELESA Model SLCK 


NEW

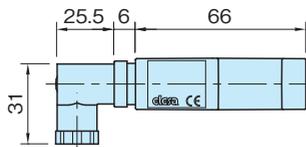注)本製品にはコラム式インジケータは
含まれておりません

 センサーブラケット

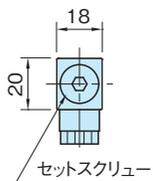

フロート

 

スぺーサー

センサーブラケット	コネクタ	フロート	スぺーサー
ポリアミド ブラック	ポリアミド グレー	ポリプロピレン ブラック	ポリアミド ブラック

品番	接点方式	質量 (g)	価格
SCLR-NO	NO	235	6,900
SCLR-NC	NC		6,900

特長

- ・[CLR-127]に取付けて使用することで、フロートがセンサーブラケット取付け位置に達するとセンサーブラケットと反応して通電し、液面の変化を検出します。(P.616参照)
- ・[SCLR-NO]設定液面に達すると電気回路が閉じます。
- ・[SCLR-NC]設定液面に達すると電気回路が開きます。
- ・センサーブラケットのセットスクリューにより[CLR-127]軸方向の任意の位置へ取付け可能です。
- ・保護等級IP65適合 (P.1814参照)

注意事項

- ・[CLR-127]コラム式レベルインジケータでもオイルレベルが監視可能な状態にてご使用ください。
- ・磁気に近いところでは、ご使用になれません。
- ・[CLR-76]ではご使用になれません。

技術データ

使用温度 max.80°C min.-30°C

■取付けについて

- ・定格電圧 DC230V
- ・定格電流 2A
- ・接点容量 40W
- ・コネクタ 保護等級 IP65
ネジサイズ PG7
(ケーブル外径φ6~7)
- ・ケーブル導体断面積 max.1.5mm²

付属品

- ・Oリング(NBR 黒) …2個:[CLR-127GL]取付け時に使用
- ・Oリング(FKM 緑) …2個:[CLR-127GL-SUS]取付け時に使用