

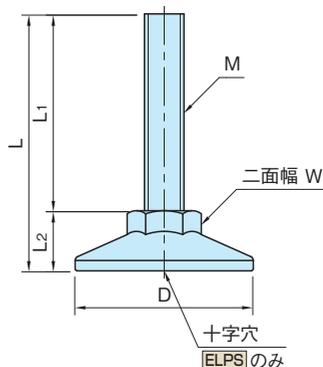
ELP

エンプラ レベリング パッド

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.1615Original ELESA Model LX. NEW品番
赤文字表記

タイプ	パッド	ネジ
ELP	ポリアミド つや消しブラック	STKM13C 亜鉛メッキ
ELPS		SUS304

サイズ		D	M	L ₂	W	許容荷重 (kN)
ELP	25-M 6	25	M 6×1	11	13	1.5
	25-M 8		M 8×1.25			2.5
ELPS	30-M 6	30	M 6×1	12	17	1.5
	30-M 8		M 8×1.25			2.5
	30-M10		M10×1.5			3
	40-M 8		M 8×1.25			2.5
ELPS	40-M10	40	M10×1.5	13	17	3
	40-M12		M12×1.75			5

技術データ

使用温度 max.100℃ min.-30℃

特長

ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。

注意事項

- パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
- ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。