

LVF125, LVFR125

エンブラ レベリングパッド(アンカータイプ)

標準
在庫品

RoHS

SUS

材質の特性
P.1615

Original ELESA Model LV.F-125

eleasa



LVF125L

(軽荷重用)

LVF125B

(重荷重用、傾斜角8°)


LVF125C

(重荷重用、傾斜角2°)

タイプ	パッド	ネジナット	ラバー
LVF125L	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM22L 垂鉛メッキ	ニトリルゴム (NBR)
LVF125B			
LVF125C			
LVFR125L			
LVFR125B			
LVFR125C			
LVF125L-SUS	SUS304	-	ニトリルゴム (NBR)
LVFR125L-SUS			

★One Point


SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

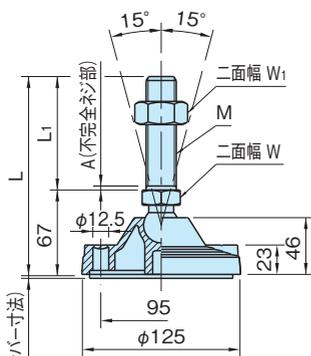

LVF125L LVFR125L


LVF125L-SUS LVFR125L-SUS

(軽荷重用)

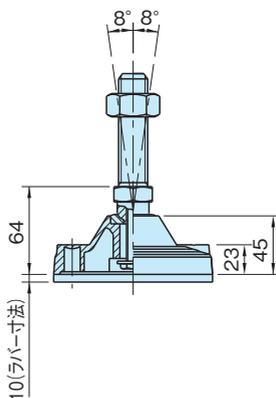

LVF125B LVFR125B

(重荷重用、傾斜角8°)

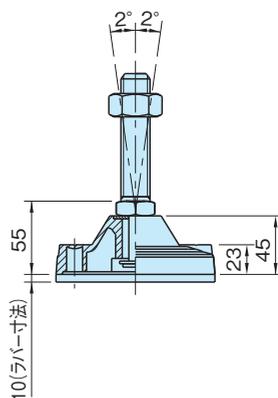

LVF125C LVFR125C

(重荷重用、傾斜角2°)

LVF125L LVFR125L (軽荷重用、スチール製)

ラバーなし				ラバー付				M	L	L ₁	W	W ₁	A	許容荷重 (kN)	
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格										
LVF125L20A	517	2,500	LVFR125L20A	642	3,200	M20×2.5	165	98	205	138	225	158	30	4	28
LVF125L20B	596	2,700	LVFR125L20B	721	3,300										
LVF125L20C	635	2,800	LVFR125L20C	760	3,300										
LVF125L20D	718	2,900	LVFR125L20D	843	3,500	M24×3	165	98	225	158	265	198	36	5	
LVF125L24A	615	2,800	LVFR125L24A	740	3,500										
LVF125L24B	787	3,000	LVFR125L24B	912	3,600										
LVF125L24C	905	3,100	LVFR125L24C	1030	3,900										

※一部の製品がRoHS指令に適合しておりません。最新情報を当社ホームページでご確認ください。