

ハンドル
& グリップ

インジケータ
& スケール

アクチュエータ
ユニット

回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
& ラッチ

オイルキャブ
& ジョイント

アジャスター
フット
& キャスタ

テンションナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ブランジャー

位置決め
部品

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

エア
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
& ストッパー

サポーター
& スペーサー

ワーク
クリッパー

ボルト
& ナット

吊具

工場用
無線機器

機械
カバー

各種
サービス

TCR



トップチェーンレール

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.786

IMAO

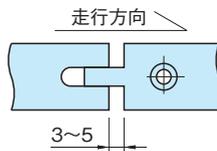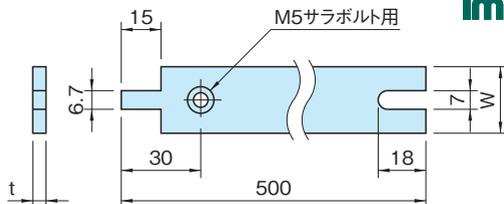

本体

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
ホワイト

★One Point

食品・医療関連に最適なホワイトをご用意

品番	W	t	質量 (g)	価格
TCR20×5	20	5	46	910
TCR25×5	25		57	910
TCR20×6	20	6	55	910
TCR25×6	25		68	1,050

EP


エンドプレート

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.786

IMAO

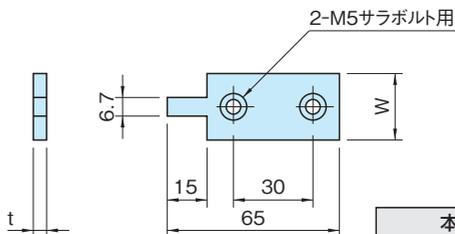

本体

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
ホワイト

★One Point

食品・医療関連に最適なホワイトをご用意

品番	W	t	質量 (g)	価格
EP20×5	20	5	4	480
EP25×5	25		5	480
EP20×6	20	6	510	510
EP25×6	25		6	510