

ハンドル
& グリップ
インジケータ
& スケール
アクチュエータ
ユニット
回転軸
関連
レバー
ノブ
取手

ヒンジ
& ラッチ
オイルキャップ
& ゲージ
アジャスター
フット
& キャスタ
テンションナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ブランジャー

位置決め
部品

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

エア
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
& ストップバー

サポーター
& スペーサー

ワーク
グリッパー

ボルト
& ナット

吊具

工場用
無線機器

機械
カバー

各種
サービス

KG-RR


調整ロッド

標準在庫品

RHS

SUS

IMAO

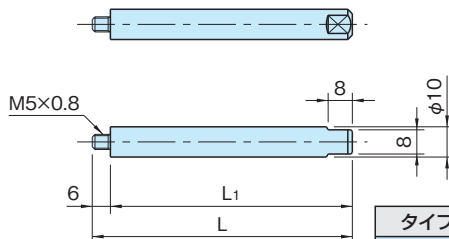

タイプ	本体
KG-RR	SS400 亜鉛メッキ
KG-RR-SUS	SUS304

★One Point

SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

スチール製		SUS製		L ₁	L	質量 (g)
品番	価格	品番	価格			
KG-RR080	520	KG-RR080-SUS	660	80	86	48
KG-RR120	610	KG-RR120-SUS	830	120	126	72

L5-TST


Tナット 5ST

標準在庫品

RHS

SUS



item

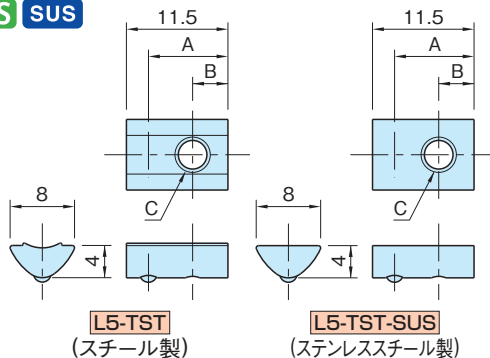

タイプ	本体
L5-TST	スチール 亜鉛三価クロメート
L5-TST-SUS	ステンレススチール

品番	A	B	C	質量 (g)	価格
L5-TST3			M3×0.5	2	170
L5-TST4	8	3	M4×0.7		170
L5-TST5	9	4	M5×0.8		170
L5-TST4-SUS	8	3	M4×0.7		220
L5-TST5-SUS	9	4	M5×0.8		220

特長

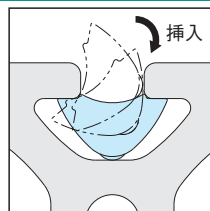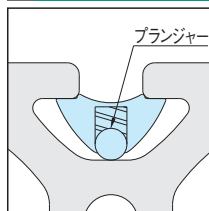

T溝に挿入されるとスプリングブランジャーのパネ圧でナットが仮止めされます。垂直のプロファイルで使用する場合などに便利です。

溝のどの位置からの挿入も可能です。