


ARS20D

アルミスライドレール

 標準在庫品 **RHS**
IMAO


キャビネット、中間、ドロワーメンバー	ボール
アルミ合金 (A6N01S-T5) アルマイト表面処理 ナチュラル	炭素鋼球5'32"

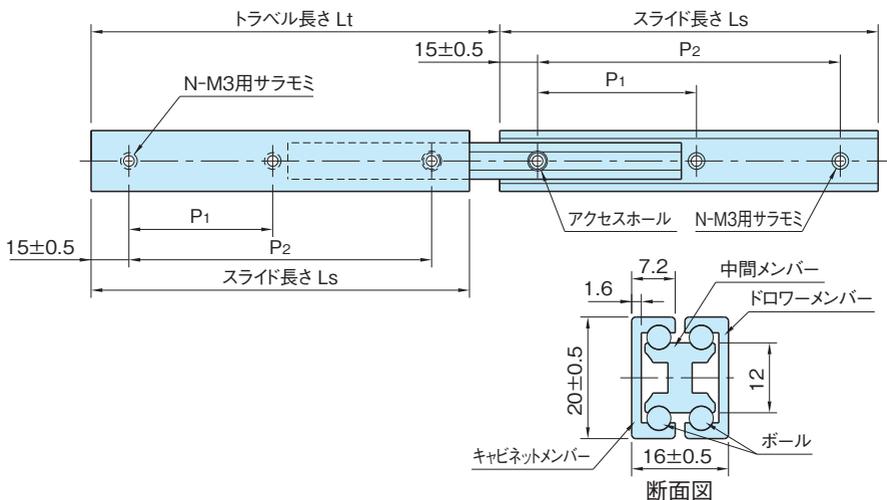

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	N (個)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)	価格
ARS20D-80	80	80	50	-	2	20	40	1.800
ARS20D-100	100	100	70	-		30	50	1.800
ARS20D-150	150	160	60	120	3	80	85	2.600
ARS20D-200	200	223	85	170		140	115	2.700
ARS20D-300	300	345	135	270		145	175	3.600

特長

3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。

参照ページ

各名称・機能について (P.872参照)

 ハンドル
& グリッパ

 インジケータ
& スケール

 アクチュエータ
ユニット

 回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ
& ラッチ

 オイルキャップ
& ゲージ

 アジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

 ガイド
レール

 ガイド
ローラー

**スライド
レール**

 スイッチ
ドッグ

ブランジャー

 位置決め
部品

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

 エア
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
& ストップバー

 サポーター
& スペーサー

 ワーク
グリッパ

 ボルト
& ナット

吊具

 工場用
無線機器

 機械
カバー

 各種
サービス