


## ARR36

## アルミローラスライドレール


**IMAO**

標準在庫品 R0HS※

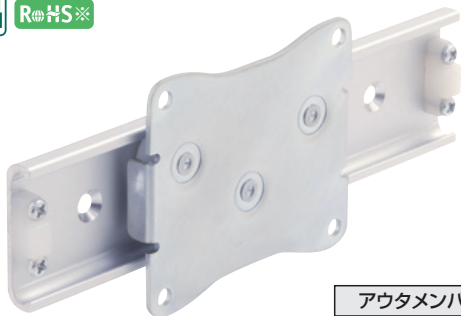

★One Point  
小音でスムーズ

アウタメンバー	スライダ	ローラ	ストッパ
アルミ合金 (A6N01S-T5) アルマイト表面処理 ナチュラル	スチール (SPCC) 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	ポリアセタール ホホワイト	ポリアミド ナチュラル

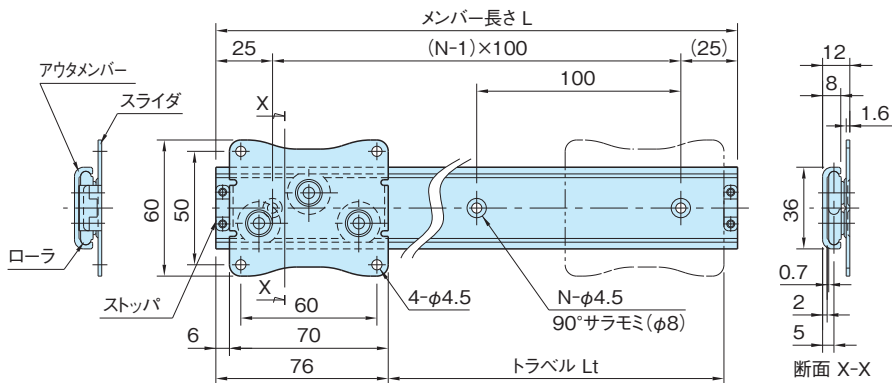

### ■アルミローラスライドレール

品番	L (±0.8)	Lt (±3)	N	質量 (g/本)	価格
ARR36-150	150	68	2	100	3,800
ARR36-250	250	168	3	125	3,900
ARR36-350	350	268	4	150	4,000
ARR36-450	450	368	5	175	4,100
ARR36-550	550	468	6	200	4,200
ARR36-650	650	568	7	225	4,300
ARR36-750	750	668	8	250	4,700

### ■追加スライダ

品番	質量 (g)	価格
ARRS36	65	2,500



### 特長

軽量アウタメンバーに、耐摩耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合わせた小音でスムーズなスライドレールです。

※一部の製品がRoHS指令に適合していません。最新情報を当社ホームページでご確認ください。

- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 回転軸関連
- レバー
- ノブ
- 取手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- デシヨナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- スライドレール**
- スイッチドッグ
- ブラジジャー
- 位置決め部品
- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- エアクランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパ
- サポーター & スペーサー
- ワークグリッパー
- ボルト & ナット
- 吊具
- 工場用無線機器
- 機械カバー
- 各種サービス