

QLCA

カムレバー

標準
在庫品

RHS

無電解
ニッケル

追加可

ネジ
カット P.1780イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO

NEW品番
赤文字表記

(メネジ)

QLCA
(四三酸化鉄皮膜)

(オネジ)



(メネジ)


QLCA-NP
(無電解ニッケルメッキ)

(オネジ)

★One Point

クランプ、アンクランプが
簡単にできます

タイプ	レバー	丸ナット、ワッシャー	オネジ
QLCA	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
QLCA-NP	SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	SCM435 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ

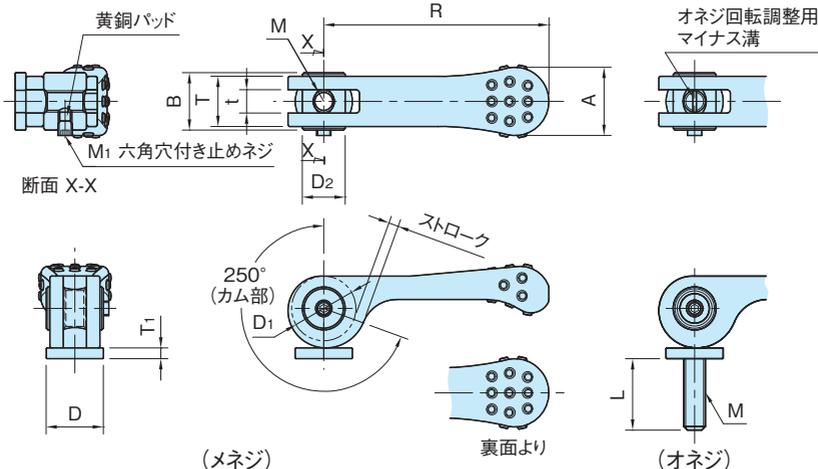

サイズ		D ₁	R	A	D	T ₁	M	T	t	B	D ₂	M ₁	
QLCA	04	12	40	14	12	2	M 4×0.7	10	4.5	12	8	M3×0.5-3L	
	05	15	50	16	14		M 5×0.8	12	5.5	14	10		
QLCA-NP	06	18	63	19	16	3	M 6×1	14	6.5	16	12		M4×0.7-4L
	08	22	80	24	20		M 8×1.25	18	9	20	15		
	10	28	100	30	25	5	M10×1.5	23	11	25	18	M5×0.8-5L	

サイズ	クランプ ストローク	レバー荷重 (N)	クランプ力 (kN)	クランプ 機構
04	1.8	80	0.9	スパイラルカム カム角度 4°
05	2.3	100	1.3	
06	2.7	150	2.4	
08	3.3	200	3.6	
10	4.3	300	4.8	