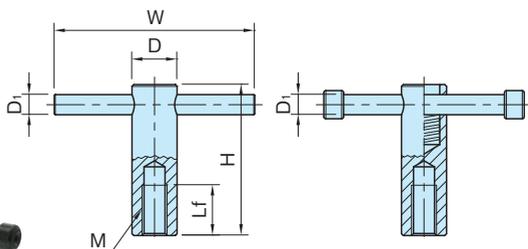


TBKF, TBKM

T バー ノブ

標準在庫品 R#HS

TBKF
(固定タイプ)TBKM
(可動タイプ)TBKF
(固定タイプ)TBKM
(可動タイプ)

タイプ	本体	バー	エンドストップ	スプリング
TBKF	SUM23L 四三酸化鉄皮膜	S45CF 四三酸化鉄皮膜	-	-
TBKM			SUM23L 四三酸化鉄皮膜	SUS301

TBKF (固定タイプ)

品番	M	W	H	D ₁	D	Lf	質量 (g)	価格
TBKF10	M10×1.5	80	60	8	18	20	125	1,300
TBKF12	M12×1.75	100	70	10	20	25	190	1,500
TBKF16	M16×2	120	85	12	24	35	340	2,100
TBKF20	M20×2.5	140	95	16	30	40	600	3,200

TBKM (可動タイプ)

品番	M	W	H	D ₁	D	Lf	質量 (g)	価格
TBKM10	M10×1.5	80	60	8	18	20	115	2,000
TBKM12	M12×1.75	100	70	10	20	25	185	2,200
TBKM16	M16×2	120	85	13	24	35	330	2,900
TBKM20	M20×2.5	140	95	16	30	40	590	4,100

特長

- TBKM 可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。
- T形状で強力な締付けが可能です。

使用例・使用方法

