


Uプロファイル エコノミー型

UPE



下記一覧

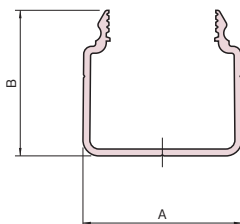

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル

品番	仕様	A	B	質量 (kg/m)	価格	単位
L6-UPE3015N-3M	定寸3000mm+切りしろ	30	12.5	0.19	2,500	本
L6-UPE3015N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				1,200	m
L6-UPE3030N-3M	定寸3000mm+切りしろ		27.5	0.30	3,700	本
L6-UPE3030N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				1,700	m
L6-UPE3060N-3M	定寸3000mm+切りしろ		57.5	0.75	7,900	本
L6-UPE3060N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				3,200	m
UPE4020N -3M	定寸3000mm+切りしろ	40	17	0.27	2,900	本
UPE4020N -(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				1,400	m
UPE4040N -3M	定寸3000mm+切りしろ		37	0.45	4,400	本
UPE4040N -(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				1,900	m
UPE4080N -3M	定寸3000mm+切りしろ		77	1.25	12,000	本
UPE4080N -(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				4,600	m
L6-UPE6030N-3M	定寸3000mm+切りしろ	60	27.5	0.41	5,600	本
L6-UPE6030N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				2,400	m
L6-UPE6060N-3M	定寸3000mm+切りしろ		57.5	0.91	10,000	本
L6-UPE6060N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				3,900	m
UPE8040N -3M	定寸3000mm+切りしろ	80	37	0.82	8,300	本
UPE8040N -(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				3,300	m
UPE8080N -3M	定寸3000mm+切りしろ		77	1.52	14,000	本
UPE8080N -(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)				5,500	m