


プロファイル

20×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH2020N-3M	¥ 3,200円	(定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH2020N-(必要長さ)mm	¥ 1,450円/m	(最大3000mm)
L5-SPH2020B-3M	¥ 4,600円	(定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH2020B-(必要長さ)mm	¥ 1,870円/m	(最大3000mm)

RoHS

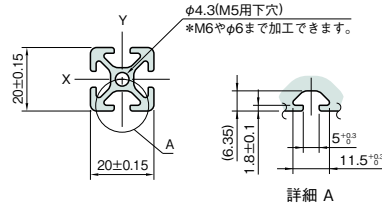

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	1.80cm ²
断面2次モーメント	lx:0.72cm ⁴ ly:0.72cm ⁴
質量	0.48kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP2020 ¥ 70円 (1個)



サイズ: 20×20×2.5mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.78参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ


パネルパーツ

フットパーツ

20×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH2020N1-3M	¥ 3,700円	(定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH2020N1-(必要長さ)mm	¥ 1,700円/m	(最大3000mm)

RoHS

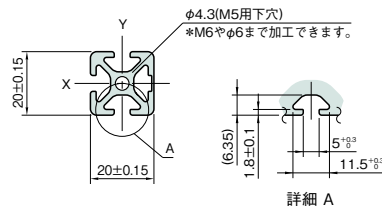

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	1.85cm ²
断面2次モーメント	lx:0.77cm ⁴ ly:0.74cm ⁴
質量	0.5kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP2020 ¥ 70円 (1個)



サイズ: 20×20×2.5mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.78参照

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ