


クランプ マルチブロック 5 PA

L5-MBC1506

¥ 270円 (1個)

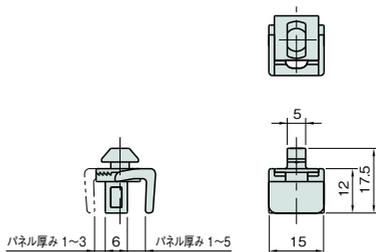


材質	ポリアミド(ガラス繊維強化)
許容荷重/1個(F方向)	100N
許容荷重/1個(反F方向)	20N
質量	1.9g


! Line5プロファイル専用です。
! 繰り返しのご使用はクランプ力の減少を招きますので極力お避けください。




パネルやボードを穴加工やネジ締めなしでプロファイルに取付できます。スライド部のロックはスクリュードライバーで緩みます。

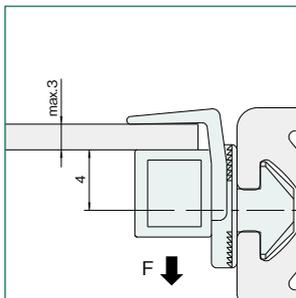


スライドブロックの向きを180°回転させて使用
 する場合は、パネル厚3mmまで。

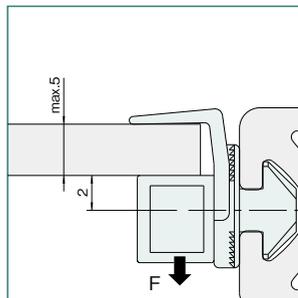


5mmまでのパネルが取付できます。

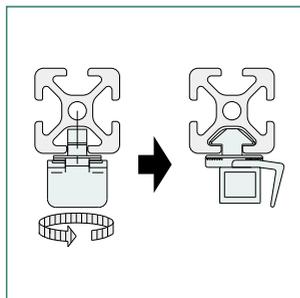

角ナット(板バネ支持)をスライドさせ、締付位置が微調整できます。

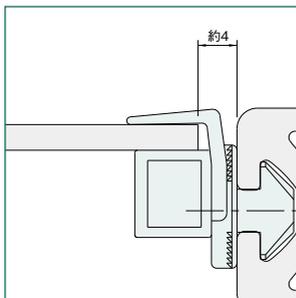

パネルの取付寸法。

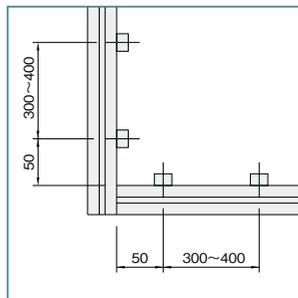

マルチブロックの取付方法。

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ