

プロファイル

30×30 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPL3030N-3M ￥ 6,400円 (定寸3000mm+切りしろ)


L6-SPL3030N-(必要長さ)mm ￥ 2,600円/m (最大4000mm)

L6-SPL3030B-3M ￥ 8,500円 (定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPL3030B-(必要長さ)mm ￥ 3,400円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

RoHS

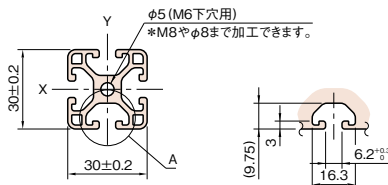

詳細 A

材質	A:(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	3.43cm ²
断面2次モーメント	lx:2.9cm ⁴ ly:2.9cm ⁴
質量	0.93kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP3030 ￥ 190円 (1個)



サイズ:30×30×3mm
材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ:P.180参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ


30×30 ストラット プロファイル 6

L6-SPH3030N-3M ￥ 7,800円 (定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPH3030N-(必要長さ)mm ￥ 3,100円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

RoHS

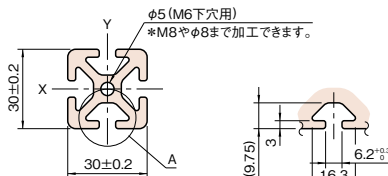

詳細 A

材質	A:(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	4.67cm ²
断面2次モーメント	lx:4.15cm ⁴ ly:4.15cm ⁴
質量	1.26kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP3030 ￥ 190円 (1個)



サイズ:30×30×3mm
材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ:P.180参照