


クランプ プロファイル 6 エコノミー

L6-CPE3030N-3M	¥ 7,700円 (定寸3000mm+切りしろ)
L6-CPE3030N-(必要長さ)mm	¥ 3,100円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

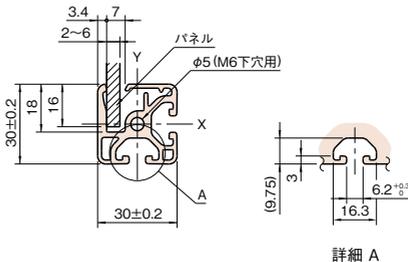

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.58cm ²
断面2次モーメント	Ix:2.77cm ⁴ Iy:3.24cm ⁴
質量	0.97kg/m


適用エンドキャップ

L6-ECP3030 ¥ 190円 (1個)


サイズ: 30×30×3mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.180参照

クランプ プロファイル エコノミー BN6

L6-CPEBA23-20M	¥ 6,800円 (1ロール 20m)
L6-CPEBA23-(必要長さ)mm	¥ 400円/m (最大20m)

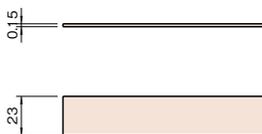

! L6-CPE3030N専用です。

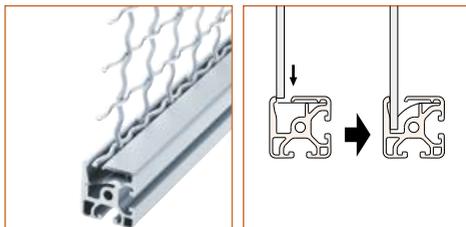

材質	ステンレススチール
質量	27g/m

クランププロファイルにクランププロファイルエコノミーBN6を挟む事でパネル類が溝から抜けるのを防ぎます。クランププロファイルエコノミーBN6をはめ込んだクランププロファイルにパネルを軽く挟み込みます。

プロファイル

カバー

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ