


40×40 ストラット プロファイル

SPH4040N-3M	¥ 16,000円 (定寸3000mm+切りしろ)
SPH4040N-(必要長さ)mm	¥ 6,300円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

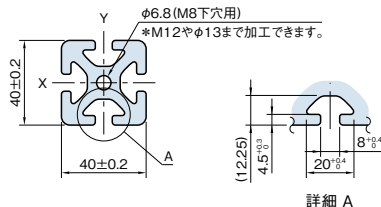

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	9.16cm ²
断面2次モーメント	lx:13.96cm ⁴ ly:13.96cm ⁴
質量	2.47kg/m


適用エンドキャップ

ECP4040	¥ 270円 (1個)
	サイズ: 40×40×4mm 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.309参照

40×40 ストラット プロファイル 軽量型

SPL4040N1-3M	¥ 10,200円 (定寸3000mm+切りしろ)
SPL4040N1-(必要長さ)mm	¥ 4,200円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

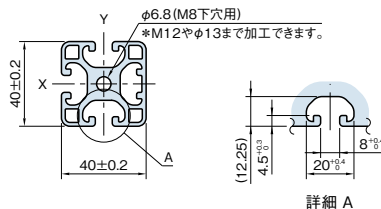

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.61cm ²
断面2次モーメント	lx:9.54cm ⁴ ly:9.01cm ⁴
質量	1.78kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040	¥ 270円 (1個)
	サイズ: 40×40×4mm 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.309参照

プロファイル

カバー

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ