

プロファイル



40×40 アンクル プロファイル 軽量型

APL4040N-3M	¥ 9,400円 (定寸3000mm+切りしろ)
APL4040N-(必要長さ)mm	¥ 3,700円/m (最大4000mm)
APL4040B-3M	¥ 10,200円 (定寸3000mm+切りしろ)
APL4040B-(必要長さ)mm	¥ 4,200円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



 φ6.8(M8下穴用)
*M12やφ13まで加工できます。

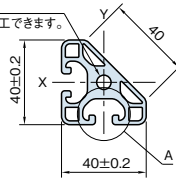

詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	5.58cm ²
断面2次モーメント	lx:6.5cm ⁴ ly:6.5cm ⁴
質量	1.5kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040-45 ¥ 290円(1個)



サイズ:40×40×4mm
材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ:P.310参照



40×40 アンクル プロファイル

APH4040N-3M	¥ 12,800円 (定寸3000mm+切りしろ)
APH4040N-(必要長さ)mm	¥ 5,000円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



 φ6.8(M8下穴用)
*M12やφ13まで加工できます。

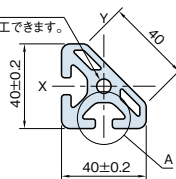

詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	7.3cm ²
断面2次モーメント	lx:9.39cm ⁴ ly:9.39cm ⁴
質量	1.97kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040-45 ¥ 290円(1個)



サイズ:40×40×4mm
材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ:P.310参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ